 


SGPS-PL/SGPS-BR


グラブスクリュー(ステンレス製) - プラスティックパッド / 真鍮パッド




SUS ステンレス



SGPS-PL

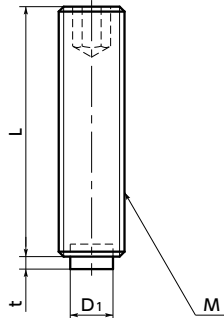

SGPS-BR

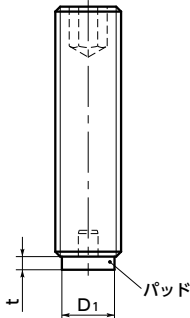

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGPS-PL



SGPS-BR

- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 材質・仕上げ



SGPS-M6-20-PL



	SGPS-PL プラスティックパッド	SGPS-BR 真鍮パッド
ねじ部	SUS303	SUS303
パッド	ポリアセタール(白)	真鍮

寸法

単位: mm

品番 1 プラスチックパッド	D1	t	品番 1 真鍮パッド	D1	t	M(並目)		B*1	質量(g)
						ねじの呼び	ピッチ		
SGPS-M3-PL	1.5	0.8	SGPS-M3-BR	1.9	0.5	M3	0.5	1.5	0.2 - 0.6
SGPS-M4-PL	2	1	SGPS-M4-BR	2.5	0.5	M4	0.7	1.5	0.3 - 1.4
SGPS-M5-PL	3	1	SGPS-M5-BR	3	0.5	M5	0.8	2.5	0.5 - 2.6
SGPS-M5-PL	3	1				M5	0.8	2	0.5 - 2.6
SGPS-M6-PL	3.5	1.3	SGPS-M6-BR	4	1	M6	1	3	0.9 - 7.8
SGPS-M8-PL	5	1.6	SGPS-M8-BR	6	1.5	M8	1.25	4	2 - 18
SGPS-M10-PL	6.5	1.9	SGPS-M10-BR	8	2	M10	1.5	5	7 - 37
SGPS-M12-PL	8	2.1	SGPS-M12-BR	10	2	M12	1.75	6	10 - 66

*1: SGPS-M4-4-PL SGPS-M4-5-PL SGPS-M4-6-PL はBが1.5になります。

SGPS-M5-5-PL SGPS-M5-6-PL はBが2になります。

SGPS-PL プラスティックパッド SGPS-BR 真鍮パッド

品番	L (mm) 2															
	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
SGPS-M3-PL	●		●	●	●	●										
SGPS-M4-PL		●	●	●	●	●	●	●	●							
SGPS-M5-PL			●	●	●	●	●	●	●	●						
SGPS-M6-PL				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SGPS-M8-PL					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGPS-M10-PL						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGPS-M12-PL								●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGPS-M3-BR	●	●	●	●	●	●										
SGPS-M4-BR		●	●	●	●	●	●	●	●							
SGPS-M5-BR			●	●	●	●	●	●	●	●						
SGPS-M6-BR				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SGPS-M8-BR					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGPS-M10-BR						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGPS-M12-BR								●	●	●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応可・別料金