


# SCBN ボルト・六角ナット用カバーキャップ

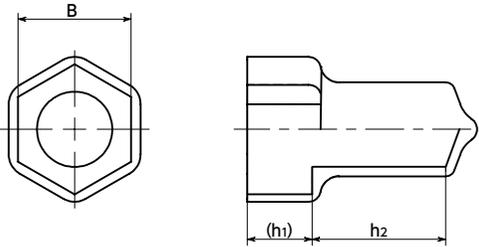

## ● 材質・仕上げ



	<b>SCBN</b>
本体	PVC (ポリ塩化ビニル) (グレー)

## ⚠ 使用上の注意

ボルト先端部の寸法が $h_2$ 以下であることを確認してください。



- ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
- ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。
- 用途

ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策


単位: mm

品番	適用六角ボルト・六角ナット呼び*1		B*1	h1	h2	質量 (g)	1袋入り数
	呼び	適用二面幅					
SCBN-6	M6	10	9.5	5.5	9.5	1	10
SCBN-8	M8	13	12	6.4	10.4	1.4	10
SCBN-10	M10	17	16	8.7	19.2	3.1	10
SCBN-12	M12	19	18	10.3	20.7	4.1	10
SCBN-16	M16	24	24	16	21	6.7	10
SCBN-20	M20	30	30	18	25	9.1	10

\*1: ご使用の六角ナットの二面幅寸法を必ずご確認ください。本商品はJIS規格の並形系列 (JIS B 1002 付表2) に準じています。

- 成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 使用例

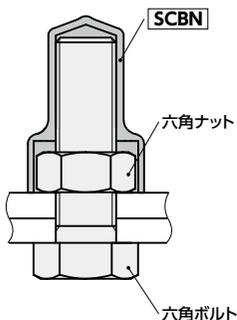

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SCBN-10



バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可