


# SCHT-H 六角穴付きボルト頭用カバーキャップ

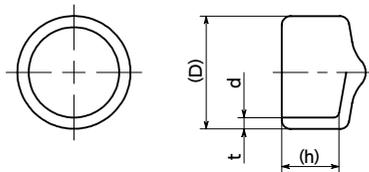

## ● 材質・仕上げ



	<b>SCHT-H</b>
本体	PVC (ポリ塩化ビニル) (各色)

## ⚠ 使用上の注意

取り付け・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。



- 六角穴付きボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
- 六角穴付きボルト頭部のリセスのダスト対策にも適しています。
- カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	本体の色
<b>BK</b>	黒
<b>SG</b>	グレー
<b>WH</b>	白
<b>YW</b>	黄

\*ボルトは付属していません。

## ● 用途


六角穴付きボルト頭部の保護/ダスト対策

単位: mm

品番	適用ボルト呼び (頭部保護)	d	D	h	t	質量 (g)	1袋 入り数
<b>SCHT-3H</b>	M3	5	6.6	3	0.8	0.1	20
<b>SCHT-4H</b>	M4	6.5	8.1	4	0.8	0.2	20
<b>SCHT-5H</b>	M5	8	10	5	1	0.3	20
<b>SCHT-6H</b>	M6	9.5	11.5	6	1	0.4	20
<b>SCHT-8H</b>	M8	12.5	14.9	8	1.2	1	20
<b>SCHT-10H</b>	M10	15.5	17.9	10	1.2	1.5	20
<b>SCHT-12H</b>	M12	18	21	12	1.5	2	20
<b>SCHT-16H</b>	M16	24	27	16	1.5	3.5	20
<b>SCHT-20H</b>	M20	30	33	20	1.5	6	20
<b>SCHT-24H</b>	M24	36	39	24	1.5	8.5	20

- 成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
- 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 使用例

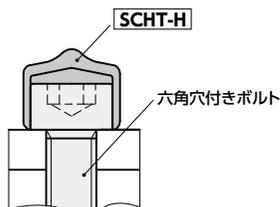

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SCHT-10H-BK



1 バラ売り 対応可・別料金	🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	🔩 ねじカット 対応不可	🌀 ゆるみ止め 対応不可	🔒 脱落防止加工 対応不可
-------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	------------------