


● 材質・仕上げ



	FLSD
本体	SCM440相当 亜鉛メッキ



- 凹部と凸部が一体化した球面座金。
取りはずし後も分離せず、部品の紛失対策に効果的です。
- 最大4°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
- レベリングセットと組み合わせて使用することで、機器・装置などのテーブルを簡単に水平調整できます。

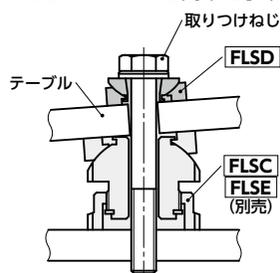

品番	D	d	d ₁	H	取りつけねじの最大呼び*1	静的許容荷重(N)*2	質量(g)
FLSD-25	25±0.2	8.5	15±0.2	8	M8	40000	23
FLSD-32	32±0.3	13	20±0.2	10	M10	65000	44
FLSD-45	45 ^{+0.3} _{-0.5}	20	30±0.2	12.5	M16	120000	102
FLSD-58	58 ^{+0.3} ₋₁	29	38±0.3	16	M24	210000	214
FLSD-70	70 ^{+0.3} ₋₁	36	48±0.3	20	M30	330000	362
FLSD-80	80 ^{+0.3} _{-1.2}	44	61±0.3	20	M36	495000	425
FLSD-105	105 ^{+0.3} _{-1.6}	58	78±0.3	25	M48	920000	930

単位: mm

*1: 取りつけねじは付属しておりません。

*2: 表中の静的許容荷重は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FLSD-32



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可