


● 材質・仕上げ



	FLSDS
本体	SUS303



- 凹部品と凸部品が一体化した球面座金。
取りはずし後も分離せず、部品の紛失対策に効果的です。
- 最大4°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- レベリングセットと組み合わせて使用することで、機器・装置などのテーブルを簡単に水平調整できます。

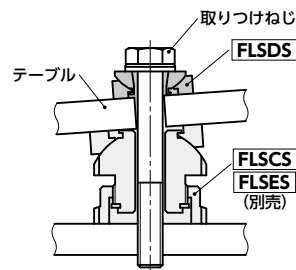

単位: mm

品番	D	d	d1	H	取りつけねじの最大呼び*1	静的許容荷重 (N)*2	質量 (g)
FLSDS-25	25±0.2	8.5	15±0.2	8	M8	27100	23
FLSDS-32	32±0.3	13	20±0.2	10	M10	43400	45
FLSDS-45	45 ^{+0.3} _{-0.5}	20	30±0.2	12.5	M16	84000	105
FLSDS-58	58 ^{+0.3} ₋₁	29	38±0.3	16	M24	148000	217
FLSDS-70	70 ^{+0.3} ₋₁	36	48±0.3	20	M30	225000	372
FLSDS-80	80 ^{+0.3} _{-1.2}	44	61±0.3	20	M36	323000	427
FLSDS-105	105 ^{+0.3} _{-1.6}	58	78±0.3	25	M48	546000	940

*1: 取りつけねじは付属しておりません。

*2: 表中の静的許容荷重は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FLSDS-32



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金