


SPA-W-BK 樹脂ワッシャ (RENY)

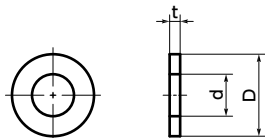

高強度
 軽量
 高比強度



● 材質・仕上げ



	SPA-W-BK
本体	RENY™*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (黒)
耐熱温度*2	105℃

*1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。



- RENY™製のワッシャ。
- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。
- 用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

単位: mm

品番	d	D	t	呼び	質量(g)	1袋入り数
SPA-3-W-BK	3.2	7	0.5	3	0.1	50
SPA-4-W-BK	4.3	9	0.8	4	0.13	50
SPA-5-W-BK	5.3	10	1	5	0.3	50
SPA-6-W-BK	6.4	12.5	1.6	6	0.4	20
SPA-8-W-BK	8.4	17	1.6	8	0.6	20
SPA-10-W-BK	10.5	21	2	10	0.8	10
SPA-12-W-BK	13	24	2.5	12	1	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPA-3-W-BK



バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可