


SWS シール座金



SUS ステンレス

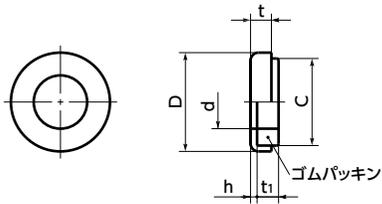

- ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
- ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
- JIS C 0920の保護等級IPX7試験結果をNBKウェブサイト公開しています。
- ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
- ゴムパッキンの材質は4種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	ゴムパッキンの材質	特長	耐熱温度
なし	NBR	スタンダード	80℃
F	フッ素ゴム	耐薬品・耐熱・耐オゾン	200℃
E	EPDM	耐候・耐水・耐オゾン	120℃
S	シリコーンゴム	耐熱・耐寒・電気絶縁	180℃

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 用途

シールリング
油圧機器/空圧機器

● 材質・仕上げ



	SWS	SWS-F	SWS-E	SWS-S
本体	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
ゴムパッキン	NBR	フッ素ゴム	EPDM	シリコーンゴム


SWS ゴムパッキン: NBR SWS-F ゴムパッキン: フッ素ゴム
SWS-E ゴムパッキン: EPDM SWS-S ゴムパッキン: シリコーンゴム

品番 NBR	品番 フッ素ゴム	品番 EPDM	品番 シリコーンゴム	呼び	d	D	h	t	t ₁	C	質量 (g)	1袋 入り数
SWS-3	SWS-3-F	SWS-3-E	SWS-3-S	3	3.2	7	0.5	2.2	2.2	6.3	0.2	10
SWS-4	SWS-4-F	SWS-4-E	SWS-4-S	4	4.2	8	0.5	2.1	2	7.2	0.2	10
SWS-5	SWS-5-F	SWS-5-E	SWS-5-S	5	5.2	9.6	0.8	2.7	2.5	8.2	0.6	10
SWS-6	SWS-6-F	SWS-6-E	SWS-6-S	6	6.2	11.5	1	2.9	2.5	9.6	1	10
SWS-8	SWS-8-F	SWS-8-E	SWS-8-S	8	8.2	15.3	1	3.1	3	13.5	1.8	5
SWS-10	SWS-10-F	SWS-10-E	SWS-10-S	10	10.4	18	1.5	4	3.8	15.1	3.2	5
SWS-12	SWS-12-F	SWS-12-E	SWS-12-S	12	14	24	1.5	5	5	21.3	6.6	5
SWS-16	SWS-16-F	SWS-16-E	SWS-16-S	16	18.8	30	2	5.3	4.8	26.4	11	5

単位: mm

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 使用例

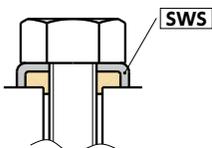

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SWS-10-F



1 バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじカッター 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱着防止加工 対応不可
-------------------	-----------------------------	----------------	---------------	----------------