


SNFC 六角穴付き皿ボルト

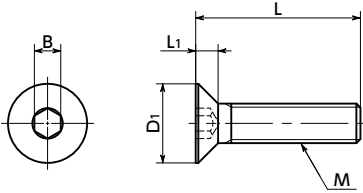

● 材質・仕上げ



	SNFC
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分	10.9

- 日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	L1	B	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						
SNFC-M3	M3	0.5	5 6 8 10 12 16 20	6	1.7	2	0.35 - 0.94	20
SNFC-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25 30	8	2.3	2.5	0.85 - 2.5	20
SNFC-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 35	10	2.8	3	1.7 - 4.7	20

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNFC-M3-8



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可