


SP8V-10 イソメック®SPプーリー - 8V適用

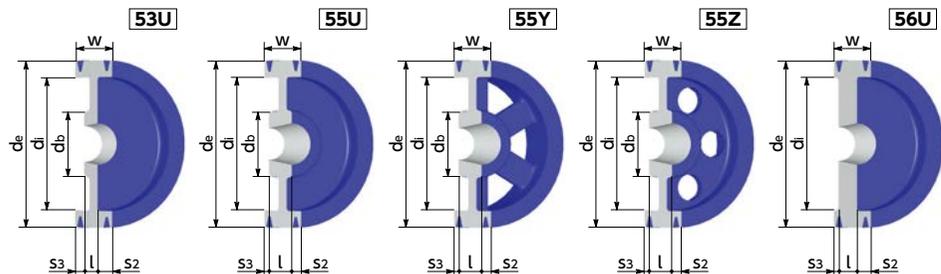

品番 ¹	ピッチ径 dp	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント* ² (kg・m ²)	質量* ³ (kg)
			品番	最大軸穴径* ¹		db	l	s2	s3	w	di		
SP8V315-10	310	316	U1	130(130)	56U	-	143	128	25	296	236	1.66	74.2
SP8V335-10	330	336	U1	130(130)	56U	-	143	128	25	296	256	2.11	85.8
SP8V355-10	350	356	U1	130(130)	56U	-	143	128	25	296	276	2.63	98
SP8V400-10	395	401	U1	130(130)	53U	240	143	128	25	296	321	3.78	110
SP8V425-10	420	426	U1	130(130)	55U	250	143	128	25	296	346	4.35	108
SP8V450-10	445	451	U1	130(130)	55U	250	143	128	25	296	371	5.23	115
SP8V475-10	470	476	U1	130(130)	55Z	250	143	128	25	296	396	6.13	119
SP8V500-10	495	501	W1	190(190)	56U	-	162	67	67	296	421	9.85	202
SP8V560-10	555	561	W1	190(190)	55U	340	162	67	67	296	481	12.3	191
SP8V710-10	705	711	W1	190(190)	55Z	340	162	67	67	296	631	25.3	237
SP8V1000-10	995	1001	W1	190(190)	55Y	340	162	67	67	296	911	72.8	321
SP8V1250-10	1245	1251	W1	190(190)	55Y	340	162	67	67	296	1161	147	409

- 単位: mm
- *1: 新JISキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JISキーを適用する場合の最大軸穴径です。
 - *2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
 - *3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。
 - 多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
 - 3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番 ²	標準軸穴径 (mm) ³																	
	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	190
U1	●	●	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼						
W1							●	●	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼

- * キー溝の種類を選択できます。⁴
- : [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。
- ▼: [N]新JIS特殊キー溝および[Q]旧JIS特殊キー溝から選択できます。(特殊キーはプッシングに付属しています。)

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応不可

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SP8V355-10 (プーリー本体)

1

W1-100-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。