


SP8V-8 イソメック®SPプーリー - 8V適用

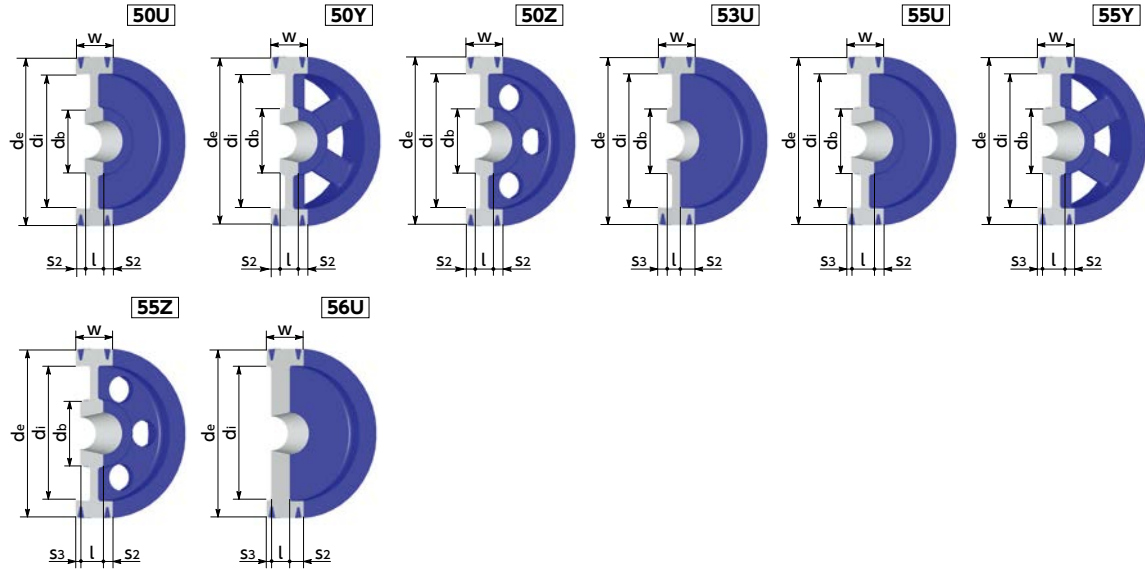

● イソメックプッシング標準軸穴径

| 品番 ² | 標準軸穴径 (mm) ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| U1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | |
| W1 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

* キー溝の種類を選択できます。 ⁴

●: **N** 新JIS平行キー溝および **Q** 旧JIS平行キー溝から選択できます。

▼: **N** 新JIS特殊キー溝および **Q** 旧JIS特殊キー溝から選択できます。(特殊キーはプッシングに付属しています。)

単位: mm

| 品番 ¹ | ピッチ径 dp | 外径 de | プッシング | | 形状 図番 | ハブ | | | | リム | | 慣性モーメント*2 (kg・m ²) | 質量*3 (kg) |
|-----------------|------------|----------|-------|----------|----------|-----|-----|------|------|-----|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | 品番 | 最大軸穴径*1 | | db | l | s2 | s3 | w | di | | |
| SP8V315-8 | 310 | 316 | U1 | 130(130) | 56U | - | 143 | 76 | 20 | 239 | 236 | 1.38 | 65.5 |
| SP8V335-8 | 330 | 336 | U1 | 130(130) | 56U | - | 143 | 76 | 20 | 239 | 256 | 1.76 | 76.4 |
| SP8V355-8 | 350 | 356 | U1 | 130(130) | 56U | - | 143 | 76 | 20 | 239 | 276 | 2.21 | 87.9 |
| SP8V375-8 | 370 | 376 | U1 | 130(130) | 56U | - | 143 | 76 | 20 | 239 | 296 | 2.75 | 100 |
| SP8V400-8 | 395 | 401 | U1 | 130(130) | 53U | 240 | 143 | 76 | 20 | 239 | 321 | 3.15 | 98.1 |
| SP8V425-8 | 420 | 426 | U1 | 130(130) | 55U | 250 | 143 | 76 | 20 | 239 | 346 | 3.58 | 95.9 |
| SP8V450-8 | 445 | 451 | U1 | 130(130) | 55U | 250 | 143 | 76 | 20 | 239 | 371 | 4.3 | 102 |
| SP8V475-8 | 470 | 476 | U1 | 130(130) | 55Z | 250 | 143 | 76 | 20 | 239 | 396 | 5.03 | 105 |
| SP8V500-8 | 495 | 501 | U1 | 130(130) | 55Z | 250 | 143 | 76 | 20 | 239 | 421 | 5.9 | 111 |
| SP8V560-8 | 555 | 561 | W1 | 190(190) | 50U | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 481 | 9.65 | 160 |
| SP8V630-8 | 625 | 631 | W1 | 190(190) | 50Z | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 551 | 13.6 | 176 |
| SP8V710-8 | 705 | 711 | W1 | 190(190) | 50Z | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 631 | 19.5 | 196 |
| SP8V800-8 | 795 | 801 | W1 | 190(190) | 50Z | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 721 | 28.3 | 219 |
| SP8V1000-8 | 995 | 1001 | W1 | 190(190) | 50Y | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 911 | 59.8 | 284 |
| SP8V1250-8 | 1245 | 1251 | W1 | 190(190) | 50Y | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 1161 | 121 | 362 |

*1: 新JISキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JISキーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび **SPZ** **SPA** **SPB** のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工


対応不可

● 関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。

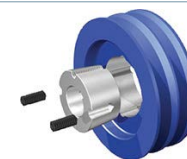

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SP8V375-8 (プーリー本体)

¹

U1-95-N (イソメックプッシング)

²

³

⁴

イソメックプッシングも併せてご注文ください。