


SPA-1 イソメック®SPプーリー - A・AX適用

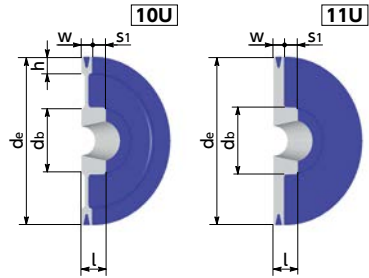

単位: mm

品番 ¹	データ径 d _d	外径 d _e	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント* ² (kg・m ²)	質量* ³ (kg)
			品番	最大軸穴径* ¹		d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺ ₀		
SPA75-1	75	80.5	1108	28 (25)	11U	60	22	2	-	20	-	0.000374	0.44
SPA80-1	80	85.5	1108	28 (25)	11U	60	22	2	-	20	-	0.000489	0.52
SPA85-1	85	90.5	1108	28 (25)	11U	60	22	2	-	20	-	0.000629	0.61
SPA90-1	90	95.5	1210	32 (28)	11U	75	25	5	-	20	-	0.000843	0.7
SPA95-1	95	100.5	1210	32 (28)	11U	75	25	5	-	20	-	0.00104	0.8
SPA100-1	100	105.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00126	0.81
SPA106-1	106	111.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.0016	0.92
SPA112-1	112	117.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.002	1.1
SPA118-1	118	123.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00247	1.25
SPA125-1	125	130.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00315	1.45
SPA132-1	132	137.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00393	1.65
SPA140-1	140	145.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.005	1.9
SPA150-1	150	155.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00662	2.23
SPA160-1	160	165.5	1610	42 (38)	11U	85	25	5	-	20	-	0.00862	2.58
SPA180-1	180	185.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0111	2.69
SPA200-1	200	205.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0156	3.08
SPA224-1	224	229.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0228	3.58
SPA250-1	250	255.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0334	4.18
SPA280-1	280	285.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.05	4.95
SPA300-1	300	305.5	2012	50 (48)	10U	105	32	12	-	20	19	0.0678	5.86

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZ SPA SPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番 ²	標準軸穴径 (mm) ³																						
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△										
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	△								
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△				
2012							○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△

* キー溝の種類を選択できます。 ⁴

●: N 新JIS平行キー溝およびQ 旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: N 新JIS平行キー溝のみ。

△: N シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPA 100-1 (プーリー本体)

¹

1610-32-N (イソメックプッシング)

²

³

⁴

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可