


SPA-2 イソメック®SPプーリー - A・AX適用

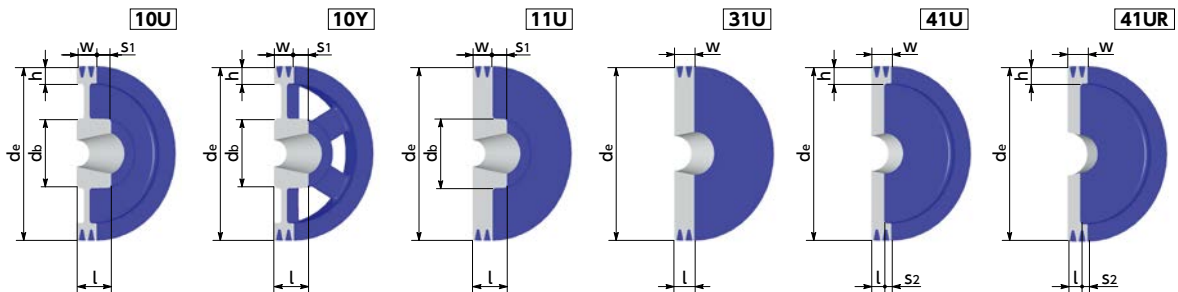

品番	データ径 da	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
SPA75-2	75	80.5	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	13	35	19	0.000553	0.63
SPA80-2	80	85.5	1210	32 (28)	41UR	-	25	-	10	35	19	0.000684	0.66
SPA85-2	85	90.5	1210	32 (28)	41UR	-	25	-	10	35	19	0.000895	0.78
SPA90-2	90	95.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	19	0.00106	0.77
SPA93-2	93	98.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	18	0.00123	0.86
SPA95-2	95	100.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	19	0.00135	0.91
SPA98-2	98	103.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	18	0.00156	1
SPA100-2	100	105.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	19	0.0017	1.06
SPA103-2	103	108.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	17.5	0.00194	1.15
SPA106-2	106	111.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	19	0.0022	1.24
SPA109-2	109	114.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	17.5	0.0025	1.36
SPA112-2	112	117.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	19	0.00278	1.44
SPA118-2	118	123.5	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	10	35	19	0.00347	1.65
SPA125-2	125	130.5	1610	42 (38)	41U	-	25	-	10	35	19	0.00449	1.92
SPA132-2	132	137.5	2012	50 (48)	31U	-	35	-	-	35	-	0.00598	2.29
SPA140-2	140	145.5	2012	50 (48)	31U	-	35	-	-	35	-	0.00777	2.71
SPA150-2	150	155.5	2012	50 (48)	31U	-	35	-	-	35	-	0.0105	3.28
SPA160-2	160	165.5	2012	50 (48)	31U	-	35	-	-	35	-	0.0139	3.89
SPA180-2	180	185.5	2517	60 (60)	11U	120	45	10	-	35	-	0.0235	5.21
SPA200-2	200	205.5	2517	60 (60)	10U	120	45	10	-	35	19.5	0.025	4.6
SPA224-2	224	229.5	2517	60 (60)	10U	120	45	10	-	35	19.5	0.0356	5.26
SPA250-2	250	255.5	2517	60 (60)	10U	120	45	10	-	35	19.5	0.0509	6.04
SPA280-2	280	285.5	2517	60 (60)	10U	120	45	10	-	35	19.5	0.0746	7.02
SPA300-2	300	305.5	2517	60 (60)	10Y	120	45	10	-	35	19.5	0.0877	7.29
SPA315-2	315	320.5	2517	60 (60)	10Y	120	45	10	-	35	19.5	0.102	7.69
SPA355-2	355	360.5	2517	60 (60)	10Y	120	45	10	-	35	19.5	0.151	8.95
SPA400-2	400	405.5	2517	60 (60)	10Y	120	45	10	-	35	19.5	0.223	10.4

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																								
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△												
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	△										
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△						
2012							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2517								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* キー溝の種類を選択できます。

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPA 250-2 (プーリー本体)

1

2517-40-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。