


SPA-3 イソメック®SPプーリー - A・AX適用

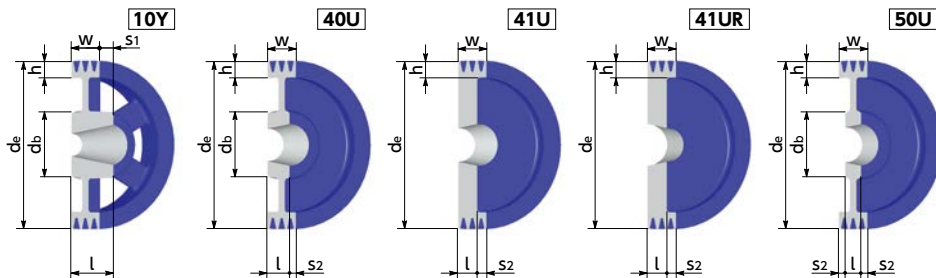

単位: mm

品番	データ径 da	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
SPA75-3	75	80.5	1108	28(25)	41UR	-	22	-	28	50	19	0.000747	0.87
SPA80-3	80	85.5	1210	32(28)	41UR	-	25	-	25	50	19	0.000931	0.9
SPA83-3	83	88.5	1210	32(28)	41UR	-	25	-	25	50	18	0.000104	0.91
SPA85-3	85	90.5	1210	32(28)	41UR	-	25	-	25	50	19	0.0012	1.05
SPA90-3	90	95.5	1610	42(38)	41UR	-	25	-	25	50	19	0.00144	1.06
SPA95-3	95	100.5	1610	42(38)	41UR	-	25	-	25	50	19	0.00182	1.21
SPA100-3	100	105.5	1610	42(38)	41UR	-	25	-	25	50	19	0.00226	1.38
SPA106-3	106	111.5	1610	42(38)	41UR	-	25	-	25	50	19	0.00288	1.59
SPA112-3	112	117.5	2012	50(48)	41UR	-	32	-	18	50	19	0.0035	1.66
SPA118-3	118	123.5	2012	50(48)	41UR	-	32	-	18	50	19	0.00443	1.93
SPA125-3	125	130.5	2012	50(48)	41U	-	32	-	18	50	19	0.0058	2.3
SPA132-3	132	137.5	2517	60(60)	41U	-	45	-	5	50	19	0.00721	2.47
SPA140-3	140	145.5	2517	60(60)	41U	-	45	-	5	50	19	0.00961	3.02
SPA150-3	150	155.5	2517	60(60)	41U	-	45	-	5	50	19	0.0133	3.76
SPA160-3	160	165.5	2517	60(60)	41U	-	45	-	5	50	19	0.0178	4.56
SPA180-3	180	185.5	2517	60(60)	41U	-	45	-	5	50	19.5	0.0298	6.31
SPA200-3	200	205.5	2517	60(60)	40U	120	45	-	5	50	19.5	0.0314	5.37
SPA224-3	224	229.5	2517	60(60)	50U	120	45	-	2.5	50	19.5	0.0448	6.13
SPA250-3	250	255.5	2517	60(60)	50U	120	45	-	2.5	50	19.5	0.0655	7.22
SPA280-3	280	285.5	2517	60(60)	50U	120	45	-	2.5	50	19.5	0.096	8.4
SPA300-3	300	305.5	2517	60(60)	50U	120	45	-	2.5	50	19.5	0.122	9.25
SPA315-3	315	320.5	3020	75(70)	10Y	160	51	1	-	50	19.5	0.146	11.1
SPA355-3	355	360.5	3020	75(70)	10Y	160	51	1	-	50	19.5	0.211	12.7
SPA400-3	400	405.5	3020	75(70)	10Y	160	51	1	-	50	19.5	0.306	14.4
SPA450-3	450	455.5	3020	75(70)	10Y	160	51	1	-	50	19.5	0.439	16.3
SPA500-3	500	505.5	3020	75(70)	10Y	160	51	1	-	50	19.5	0.608	18.1

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

- 多本結合ベルトはA・B・Cおよび **SPZ** **SPA** **SPB** のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
- 3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径(mm) ◀3																											
◀2	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△															
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	△													
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△									
2012							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2517								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3020												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* キー溝の種類を選択できます。◀4

●: **N** 新JIS平行キー溝および **Q** 旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: **N** 新JIS平行キー溝のみ。

△: **N** シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPA 315-3 (プーリー本体)

◀1

3020-60-N (イソメックプッシング)

◀2

◀3

◀4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。