


SPB-8 イソメック®SPプーリー - B・BX・5V・5VX適用

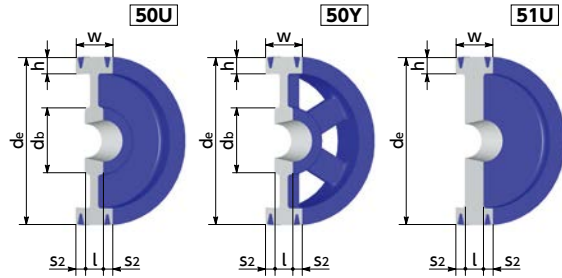

単位: mm

品番	データ径 d _d	外径 d _e	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		d _b	l	s ₁	s ₂	w	h+ ₂ ⁰		
SPB212-8	212	219	4036	95 (85)	51U	-	64	-	47	158	23	0.124	16.4
SPB224-8	224	231	4036	95 (85)	51U	-	64	-	47	158	23	0.155	18.7
SPB230-8	230	237	4036	95 (85)	51U	-	64	-	47	158	23	0.173	19.8
SPB236-8	236	243	4036	95 (85)	51U	-	64	-	47	158	23	0.191	21
SPB250-8	250	257	4036	95 (85)	51U	-	64	-	47	158	23	0.24	23.9
SPB265-8	265	272	4036	95 (85)	51U	-	64	-	47	158	23	0.302	27.1
SPB280-8	280	287	4036	95 (85)	50U	180	64	-	47	158	23	0.29	23.1
SPB300-8	300	307	4036	95 (85)	50U	180	64	-	47	158	23	0.36	25
SPB315-8	315	322	4036	95 (85)	50U	180	64	-	47	158	23	0.42	26.5
SPB335-8	335	342	4036	95 (85)	50U	180	64	-	47	158	23	0.511	28.6
SPB355-8	355	362	4036	95 (85)	50U	180	64	-	47	158	23	0.617	30.7
SPB375-8	375	382	4445	110 (-)	50U	215	81	-	38.5	158	24	0.85	40.5
SPB400-8	400	407	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	0.994	41.8
SPB425-8	425	432	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	1.25	46.8
SPB450-8	450	457	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	1.49	49.7
SPB475-8	475	482	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	1.75	52.7
SPB500-8	500	507	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	2.05	55.7
SPB530-8	530	537	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	2.47	59.7
SPB560-8	560	567	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	2.94	63.5
SPB630-8	630	637	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	4.23	71.9
SPB710-8	710	717	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	38.5	158	24	6.27	84.7
SPB800-8	800	807	5568	125 (-)	50Y	280	132	-	13	158	24	10.7	136
SPB900-8	900	907	5568	125 (-)	50Y	280	132	-	13	158	24	15.3	153
SPB1000-8	1000	1007	5568	125 (-)	50Y	280	132	-	13	158	24	21.1	170

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																	
	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	125
4036	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	△					
4445				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△		
5568					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* キー溝の種類を選択できます。◀4

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPB 375-8 (プーリー本体)

1

4445-95-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可