


SPC-3 イソメック®SPプーリー - C・CX適用

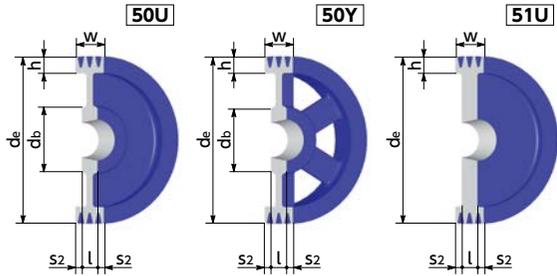

単位: mm

品番	デーラム径 da	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+2o		
SPC180-3	180	189.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	20	85	26	0.0404	7.98
SPC191-3	191	200.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	20	85	26	0.0513	9.14
SPC200-3	200	209.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	20	85	26	0.0618	10.1
SPC203-3	203	212.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	20	85	27.5	0.067	10.7
SPC206-3	206	215.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	20	85	23	0.0663	10.4
SPC212-3	212	221.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	20	85	26	0.078	11.6
SPC215-3	215	224.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	20	85	27.5	0.0842	12.2
SPC218-3	218	227.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	23	0.0604	7.95
SPC224-3	224	233.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	26	0.0743	9.2
SPC227-3	227	236.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	27.5	0.0818	9.84
SPC231-3	231	240.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	23.5	0.0749	8.72
SPC236-3	236	245.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	26	0.0887	9.83
SPC240-3	240	249.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	28	0.1	10.7
SPC247-3	247	256.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	24.5	0.0975	9.88
SPC250-3	250	259.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	26	0.108	10.6
SPC265-3	265	274.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	25.5	0.128	11.2
SPC280-3	280	289.6	2517	60(60)	50U	120	45	-	20	85	25.5	0.154	12.1
SPC300-3	300	309.6	3020	75(70)	50U	160	51	-	17	85	25.5	0.206	15
SPC315-3	315	324.6	3020	75(70)	50U	160	51	-	17	85	26	0.246	16.1
SPC355-3	355	364.6	3020	75(70)	50Y	160	51	-	17	85	26	0.355	18.2
SPC400-3	400	409.6	3526	75(75)	50Y	190	41	-	22	85	26	0.53	22.2
SPC450-3	450	459.6	3526	75(75)	50Y	190	41	-	22	85	26	0.78	25.8
SPC500-3	500	509.6	3526	75(75)	50Y	190	41	-	22	85	26	1.08	28.9
SPC560-3	560	569.6	3526	75(75)	50Y	190	41	-	22	85	26	1.58	33.8
SPC600-3	600	609.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	11	85	26.5	2.04	39.7
SPC630-3	630	639.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	11	85	26.5	2.39	42.2
SPC710-3	710	719.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	11	85	26.5	3.53	49.1
SPC800-3	800	809.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	11	85	26.5	5.2	57
SPC900-3	900	909.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	11	85	26.5	7.65	66.8
SPC1000-3	1000	1009.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	11	85	26.5	10.1	68.9

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																							
	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
2517	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
3020					○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
3526										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
4036												●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	△	

* キー溝の種類を選択できます。

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC 315-3 (プーリー本体)

1

3020-60-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。