


SPC-4 イソメック®SPプーリー - C・CX適用

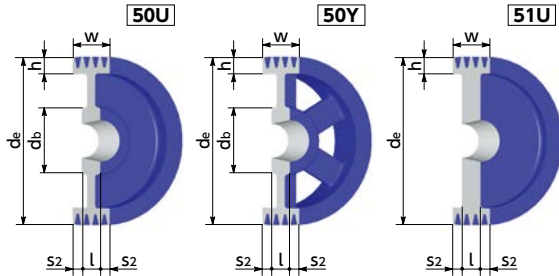

単位: mm

品番	データ径 d _d	外径 d _e	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
SPC180-4	180	189.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	26	0.0485	9.28
SPC191-4	191	200.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	26	0.0612	10.5
SPC200-4	200	209.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	26	0.0733	11.6
SPC203-4	203	212.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	27.5	0.0801	12.4
SPC206-4	206	215.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	23	0.0769	11.6
SPC212-4	212	221.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	26	0.092	13.1
SPC215-4	215	224.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	27.5	0.1	13.9
SPC218-4	218	227.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	23	0.0963	13.1
SPC224-4	224	233.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	26	0.114	14.7
SPC227-4	227	236.6	2517	60(60)	51U	-	45	-	32.75	110.5	27.5	0.123	15.5
SPC231-4	231	240.6	3020	75(70)	51U	-	51	-	29.75	110.5	23.5	0.125	14.8
SPC236-4	236	245.6	3020	75(70)	51U	-	51	-	29.75	110.5	26	0.143	16.2
SPC240-4	240	249.6	3020	75(70)	51U	-	51	-	29.75	110.5	28	0.158	17.4
SPC247-4	247	256.6	3020	75(70)	51U	-	51	-	29.75	110.5	24.5	0.166	17.5
SPC250-4	250	259.6	3020	75(70)	51U	-	51	-	29.75	110.5	26	0.179	18.5
SPC265-4	265	274.6	3020	75(70)	50U	160	51	-	29.75	110.5	25.5	0.17	15.1
SPC280-4	280	289.6	3020	75(70)	50U	160	51	-	29.75	110.5	25.5	0.202	16.1
SPC300-4	300	309.6	3526	75(75)	50U	190	41	-	34.75	110.5	25.5	0.269	19.2
SPC315-4	315	324.6	3526	75(75)	50U	190	41	-	34.75	110.5	26	0.313	20.3
SPC355-4	355	364.6	3526	75(75)	50Y	190	41	-	34.75	110.5	26	0.446	22.5
SPC400-4	400	409.6	3526	75(75)	50Y	190	41	-	34.75	110.5	26	0.657	26.1
SPC450-4	450	459.6	3526	75(75)	50Y	190	41	-	34.75	110.5	26	0.962	30.2
SPC500-4	500	509.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	23.75	110.5	26	1.41	37.6
SPC560-4	560	569.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	23.75	110.5	26.5	2.04	43.2
SPC600-4	600	609.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	23.75	110.5	26.5	2.53	46.7
SPC630-4	630	639.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	23.75	110.5	26.5	2.98	50.1
SPC710-4	710	719.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	23.75	110.5	26.5	4.39	58.1
SPC800-4	800	809.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	23.75	110.5	26.5	6.45	67.4
SPC900-4	900	909.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	23.75	110.5	26.5	9.5	79.3
SPC1000-4	1000	1009.6	4036	95(85)	50Y	190	63	-	23.75	110.5	26.5	12.5	81.5

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZ|SPA|SPBのものを使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																							
品番	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
2517	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
3020					○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				
3526											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			
4036												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	△

* キー溝の種類を選択できます。◀4

●: N 新JIS平行キー溝およびQ 旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: N 新JIS平行キー溝のみ。

△: N シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC 450-4 (プーリー本体)

◀1

3526-70-N (イソメックプッシング)

◀2

◀3

◀4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。