


SPC-5 イソメック®SPプーリー - C・CX適用

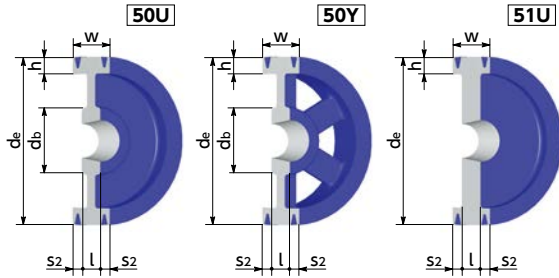

単位: mm

品番	データ径 da	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+2		
SPC200-5	200	209.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	26	0.0847	12.5
SPC203-5	203	212.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	27.5	0.0929	13.4
SPC206-5	206	215.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	23	0.0884	12.4
SPC212-5	212	221.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	26	0.107	14.2
SPC215-5	215	224.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	27.5	0.117	15.2
SPC224-5	224	233.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	26	0.133	16.1
SPC227-5	227	236.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	27.5	0.144	17.1
SPC231-5	231	240.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	23.5	0.141	16.2
SPC236-5	236	245.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	26	0.163	18
SPC240-5	240	249.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	28	0.181	19.4
SPC247-5	247	256.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	24.5	0.188	19.2
SPC250-5	250	259.6	3020	75 (70)	51U	-	51	-	42.5	136	26	0.204	20.3
SPC265-5	265	274.6	3020	75 (70)	50U	160	51	-	42.5	136	26	0.204	17.5
SPC280-5	280	289.6	3020	75 (70)	50U	160	51	-	42.5	136	26	0.243	18.7
SPC300-5	300	309.6	3526	75 (75)	50U	190	41	-	47.5	136	26	0.315	21.7
SPC315-5	315	324.6	3526	75 (75)	50U	190	41	-	47.5	136	26	0.368	22.9
SPC355-5	355	364.6	3526	75 (75)	50Y	190	41	-	47.5	136	26	0.535	26.1
SPC400-5	400	409.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	-	36.5	136	26.5	0.817	32.9
SPC450-5	450	459.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	-	36.5	136	26.5	1.19	37.8
SPC500-5	500	509.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	-	36.5	136	26.5	1.7	43.8
SPC560-5	560	569.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	-	36.5	136	26.5	2.47	50.9
SPC600-5	600	609.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	-	36.5	136	26.5	3.09	55.4
SPC630-5	630	639.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	-	36.5	136	26.5	3.62	59.1
SPC710-5	710	719.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	-	36.5	136	26.5	5.38	69.8
SPC800-5	800	809.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	-	36.5	136	26.5	7.91	81.3
SPC900-5	900	909.6	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	27.5	136	26.5	11.7	100
SPC1000-5	1000	1009.6	4445	110 (-)	50Y	215	81	-	27.5	136	26.5	15.4	103

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし(-)内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

●イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm) ◀3																							
◀2	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	
3020	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○								
3526							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
4036								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	△					
4445											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△

* キー溝の種類を選択できます。◀4

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

●関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC 500-5 (プーリー本体)

◀1

4036-80-N (イソメックプッシング)

◀2

◀3

◀4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。