


SPC-6 イソメック®SPプーリー - C・CX適用

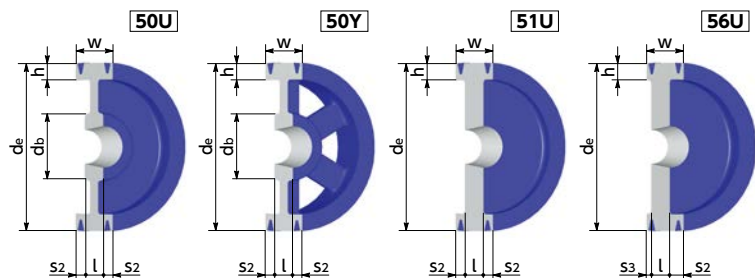

単位: mm

品番	データ径 da	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s2	s3	w	h ⁺² ₀		
SPC200-6	200	209.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	26	0.0968	14
SPC206-6	206	215.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	23	0.0996	13.6
SPC212-6	212	221.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	26	0.121	15.8
SPC215-6	215	224.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	27.5	0.133	17
SPC224-6	224	233.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	26	0.15	17.8
SPC227-6	227	236.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	27.5	0.163	19
SPC231-6	231	240.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	23.5	0.157	17.7
SPC236-6	236	245.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	26	0.183	19.8
SPC240-6	240	249.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	28	0.205	21.5
SPC247-6	247	256.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	24.5	0.209	20.9
SPC250-6	250	259.6	3020	75 (70)	56U	-	51	60.5	50	161.5	26	0.228	22.2
SPC265-6	265	274.6	3526	75 (75)	51U	-	41	60.25	-	161.5	26	0.269	23.1
SPC280-6	280	289.6	3526	75 (75)	51U	-	41	60.25	-	161.5	26	0.329	25.6
SPC300-6	300	309.6	3526	75 (75)	50U	190	41	60.25	-	161.5	26	0.361	24.1
SPC315-6	315	324.6	3526	75 (75)	50U	190	41	60.25	-	161.5	26.5	0.431	26.1
SPC355-6	355	364.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	49.25	-	161.5	26.5	0.651	32.4
SPC400-6	400	409.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	49.25	-	161.5	26.5	0.955	37.3
SPC450-6	450	459.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	49.25	-	161.5	26.5	1.4	43.1
SPC500-6	500	509.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	49.25	-	161.5	26.5	1.97	49
SPC560-6	560	569.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	49.25	-	161.5	26.5	2.89	58.1
SPC600-6	600	609.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	49.25	-	161.5	26.5	3.6	63
SPC630-6	630	639.6	4036	95 (85)	50Y	190	63	49.25	-	161.5	26.5	4.21	66.9
SPC710-6	710	719.6	4445	110 (-)	50Y	215	81	40.25	-	161.5	27	6.42	83.8
SPC800-6	800	809.6	4445	110 (-)	50Y	215	81	40.25	-	161.5	27	9.5	98.4
SPC900-6	900	909.6	4445	110 (-)	50Y	215	81	40.25	-	161.5	27	14	115
SPC1000-6	1000	1009.6	4445	110 (-)	50Y	215	81	40.25	-	161.5	27	18.4	119

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし(-)内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

●イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm) ◀3																							
◀2	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	
3020	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○								
3526							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
4036								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	△					
4445											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△

* キー溝の種類を選択できます。◀4

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

●関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC 630-6 (プーリー本体)

◀1

4036-60-N (イソメックプッシング)

◀2

◀3

◀4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。