
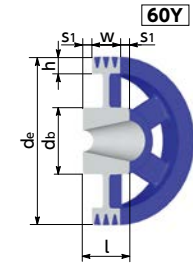


# SPZ-3 イソメック®SPプーリー - M・3V・3VX適用

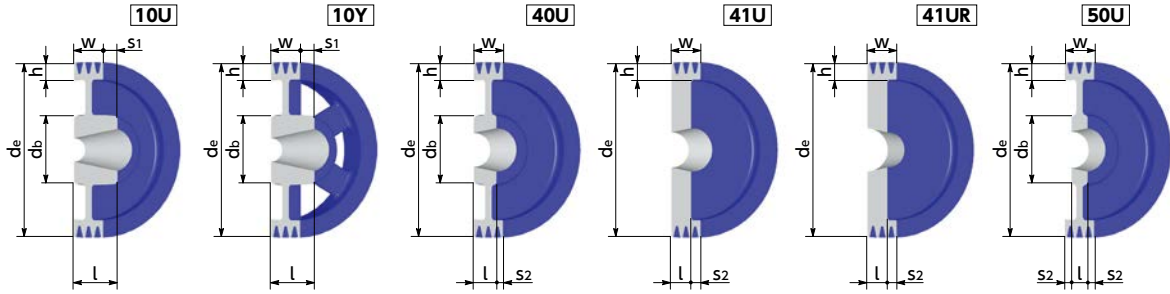

単位: mm

品番	データ径 da	外径 de	ブッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h <sup>+2</sup> <sub>0</sub>		
SPZ67-3	67	71	1108	28(25)	41UR	-	22	-	18	40	15	0.000379	0.53
SPZ71-3	71	75	1108	28(25)	41UR	-	22	-	18	40	15	0.000484	0.61
SPZ75-3	75	79	1210	32(28)	41UR	-	25	-	15	40	15	0.00057	0.6
SPZ80-3	80	84	1210	32(28)	41UR	-	25	-	15	40	15	0.000761	0.72
SPZ85-3	85	89	1610	42(38)	41UR	-	25	-	15	40	15	0.000919	0.73
SPZ90-3	90	94	1610	42(38)	41UR	-	25	-	15	40	15	0.0012	0.86
SPZ95-3	95	99	1610	42(38)	41UR	-	25	-	15	40	15	0.00152	1.01
SPZ100-3	100	104	1610	42(38)	41UR	-	25	-	15	40	15	0.00191	1.16
SPZ106-3	106	110	1610	42(38)	41UR	-	25	-	15	40	15	0.00244	1.35
SPZ112-3	112	116	2012	50(48)	41UR	-	32	-	8	40	15	0.00304	1.45
SPZ118-3	118	122	2012	50(48)	41UR	-	32	-	8	40	15	0.00388	1.71
SPZ125-3	125	129	2012	50(48)	41UR	-	32	-	8	40	15	0.00502	2.03
SPZ132-3	132	136	2012	50(48)	41UR	-	32	-	8	40	15	0.00638	2.36
SPZ140-3	140	144	2012	50(48)	41U	-	32	-	8	40	15	0.00823	2.77
SPZ150-3	150	154	2012	50(48)	41U	-	32	-	8	40	15.5	0.0111	3.33
SPZ160-3	160	164	2012	50(48)	41U	-	32	-	8	40	15.5	0.0145	3.91
SPZ180-3	180	184	2012	50(48)	40U	105	32	-	8	40	15.5	0.0161	3.43
SPZ200-3	200	204	2012	50(48)	40U	105	32	-	8	40	15.5	0.0227	3.94
SPZ212-3	212	216	2012	50(48)	40U	105	32	-	8	40	15.5	0.0276	4.26
SPZ224-3	224	228	2012	50(48)	50U	105	32	-	4	40	15.5	0.0333	4.59
SPZ236-3	236	240	2012	50(48)	50U	105	32	-	4	40	15.5	0.0411	5.13
SPZ250-3	250	254	2012	50(48)	50U	105	32	-	4	40	15.5	0.0502	5.59
SPZ280-3	280	284	2517	60(60)	10U	120	45	5	-	40	15.5	0.0773	7.26
SPZ300-3	300	304	2517	60(60)	10U	120	45	5	-	40	15.5	0.0982	8.01
SPZ315-3	315	319	2517	60(60)	10U	120	45	5	-	40	15.5	0.117	8.61
SPZ355-3	355	359	2517	60(60)	10Y	120	45	5	-	40	15.5	0.148	8.78
SPZ400-3	400	404	2517	60(60)	10Y	120	45	5	-	40	15.5	0.214	10
SPZ450-3	450	454	2517	60(60)	60Y	120	45	2.5	-	40	15.5	0.31	11.4

\*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

\*2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

\*3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZ SPA SPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

## ● イソメックブッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																								
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	
1108	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	●	△												
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	△											
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△						
2012							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2517																									

\* キー溝の種類を選択できます。

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)

## ● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックブッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SPZ 300-3** (プーリー本体)

1

**2517-38-N** (イソメックブッシング)

2

3

4

イソメックブッシングも併せてご注文ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可