


SPZ-4 イソメック®SPプーリー - M・3V・3VX適用

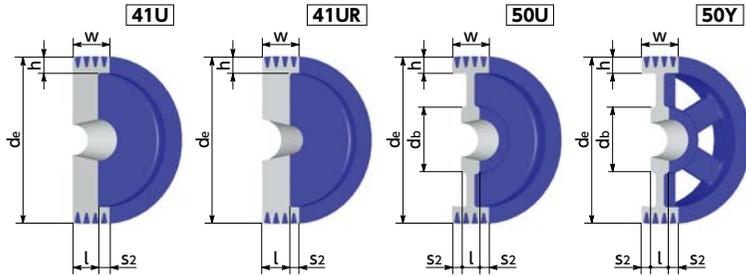

単位: mm

品番	データー径 d _d	外径 d _e	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		d _b	l	s ₁	s ₂	w	h+2 ₀		
SPZ85-4	85	89	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	27	52	15	0.00116	0.91
SPZ90-4	90	94	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	27	52	15	0.00149	1.07
SPZ95-4	95	99	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	27	52	15	0.00188	1.22
SPZ100-4	100	104	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	27	52	15	0.00233	1.39
SPZ106-4	106	110	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	27	52	15	0.00296	1.6
SPZ112-4	112	116	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	20	52	15	0.00367	1.71
SPZ118-4	118	122	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	20	52	15	0.00462	1.99
SPZ125-4	125	129	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	20	52	15.5	0.00599	2.35
SPZ132-4	132	136	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	20	52	15.5	0.00754	2.7
SPZ140-4	140	144	2012	50 (48)	41U	-	32	-	20	52	15.5	0.00964	3.13
SPZ150-4	150	154	2517	60 (60)	41U	-	45	-	7	52	15.5	0.014	3.92
SPZ160-4	160	164	2517	60 (60)	41U	-	45	-	7	52	15.5	0.0186	4.72
SPZ180-4	180	184	2517	60 (60)	41U	-	45	-	7	52	15.5	0.031	6.49
SPZ200-4	200	204	2517	60 (60)	50U	120	45	-	3.5	52	15.5	0.0301	5.18
SPZ212-4	212	216	2517	60 (60)	50U	120	45	-	3.5	52	15.5	0.0361	5.56
SPZ224-4	224	228	2517	60 (60)	50U	120	45	-	3.5	52	15.5	0.0431	5.96
SPZ236-4	236	240	2517	60 (60)	50U	120	45	-	3.5	52	15.5	0.051	6.37
SPZ250-4	250	254	2517	60 (60)	50U	120	45	-	3.5	52	15.5	0.0617	6.86
SPZ280-4	280	284	2517	60 (60)	50U	120	45	-	3.5	52	15.5	0.0903	8
SPZ300-4	300	304	2517	60 (60)	50U	120	45	-	3.5	52	15.5	0.114	8.81
SPZ315-4	315	319	2517	60 (60)	50U	120	45	-	3.5	52	15.5	0.135	9.45
SPZ355-4	355	359	2517	60 (60)	50Y	120	45	-	3.5	52	16	0.183	10.1
SPZ400-4	400	404	2517	60 (60)	50Y	120	45	-	3.5	52	16	0.268	11.7
SPZ450-4	450	454	3526	75 (75)	50Y	190	41	-	5.5	52	16	0.428	17.2
SPZ500-4	500	504	3526	75 (75)	50Y	190	41	-	5.5	52	16	0.599	19.4

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび **SPZ** **SPA** **SPB** のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																									
	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	
1610	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△									
2012					○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△						
2517						○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3526																					●	●	●	●	●	●

* キー溝の種類を選択できます。◀4

●: **N**新JIS平行キー溝および**Q**旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: **N**新JIS平行キー溝のみ。

△: **N**シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPZ 224-4 (プーリー本体)

◀1

2517-42-N (イソメックプッシング)

◀2

◀3

◀4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。