


SPZ-6 イソメック®SPプーリー - M・3V・3VX適用

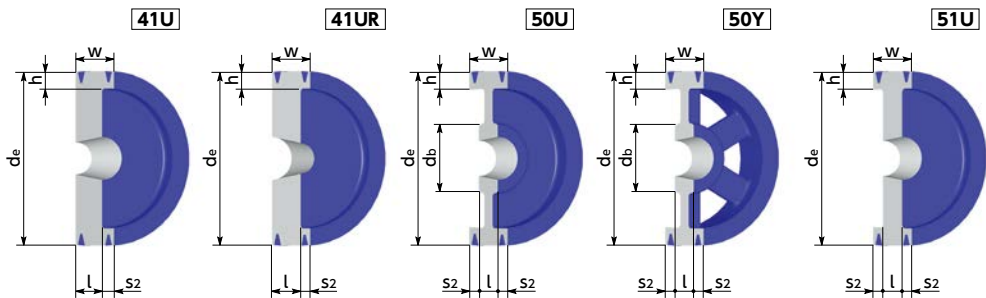

品番 ¹	データー径 d _d	外径 d _e	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント* ² (kg・m ²)	質量* ³ (kg)
			品番	最大軸穴径* ¹		d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ₀ ⁺²		
SPZ112-6	112	116	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	44	76	16.5	0.00515	2.36
SPZ118-6	118	122	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	31	76	16	0.00596	2.34
SPZ125-6	125	129	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	31	76	16.5	0.00787	2.82
SPZ132-6	132	136	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	31	76	16.5	0.0101	3.33
SPZ140-6	140	144	2517	60 (60)	41U	-	45	-	31	76	16.5	0.0132	3.95
SPZ150-6	150	154	2517	60 (60)	41U	-	45	-	31	76	16.5	0.0177	4.76
SPZ160-6	160	164	2517	60 (60)	41U	-	45	-	31	76	16.5	0.0233	5.63
SPZ180-6	180	184	2517	60 (60)	51U	-	45	-	15.5	76	16.5	0.0379	7.53
SPZ200-6	200	204	2517	60 (60)	51U	-	45	-	15.5	76	16.5	0.0582	9.63
SPZ212-6	212	216	2517	60 (60)	50U	124	45	-	15.5	76	16.5	0.0612	8.97
SPZ224-6	224	228	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	15.5	76	16.5	0.0582	7.46
SPZ250-6	250	254	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	15.5	76	16.5	0.0827	8.53
SPZ280-6	280	284	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	15.5	76	16.5	0.119	9.74
SPZ315-6	315	319	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	15.5	76	16.5	0.171	11.04
SPZ355-6	355	359	2517	60 (60)	50Y	120	45	-	15.5	76	16	0.25	12.9
SPZ400-6	400	404	2517	60 (60)	50Y	120	45	-	15.5	76	16	0.367	14.9
SPZ500-6	500	504	3526	75 (75)	50Y	190	41	-	17.5	76	16	0.803	23.5

単位: mm

- *1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
- *2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
- *3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。
- 多本結合ベルトはA・B・Cおよび **SPZ** **SPA** **SPB** のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
- 3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応不可

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番 ²	標準軸穴径 (mm) ³																					
	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	
2012	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△						
2517		○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3526												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


- * キー溝の種類を選択できます。 ⁴
- : **N** 新JIS平行キー溝および **Q** 旧JIS平行キー溝から選択できます。
- : **N** 新JIS平行キー溝のみ。
- △: **N** シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。

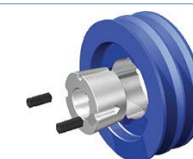

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPZ 224-6 (プーリー本体)

¹

2517-42-N (イソメックプッシング)

²

³

⁴

イソメックプッシングも併せてご注文ください。