


SCX-N セラミック六角ナット



耐熱
 耐薬品
 電気絶縁性

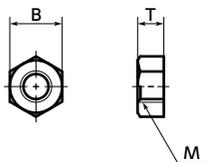

- 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
- 1500℃での連続使用が可能です。
- 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
- セラミックねじの特性について → P.xxxx
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

● 材質・仕上げ



	SCX-N
本体	Al ₂ O ₃ (アルミナ99.5%)

SCX-N 六角ナット

単位: mm

品番	M(並目)		B	T	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ			
SCX-M3-N	M3	0.5	5.5	2.3	0.16
SCX-M4-N	M4	0.7	7	3.1	0.38
SCX-M5-N	M5	0.8	8	4.6	0.68
SCX-M6-N	M6	1	10	5	1.2
SCX-M8-N	M8	1.25	13	6.7	2.8
SCX-M10-N	M10	1.5	16	8.2	5.1

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCX-M5-N



バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
1個から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可