


SNSH-C276 六角穴付きボルト (ハステロイ C - 276相当)



🌿 クリーン 🧪 耐薬品

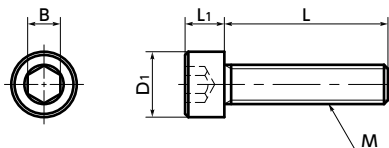

● 機械的性質

	ハステロイ (UNS N10276)	SUS304
引張強さ (N/mm ²)	690以上	520以上
0.2%耐力 (N/mm ²)	283以上	205以上
伸び (%)	40以上	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	ハステロイ (UNS N10276)	SUS304
比重	8.89	7.93
縦弾性係数 (GPa)	205	193
比熱 (J/kg・K)	427	500
電気抵抗率 (μΩ・m)	1.23	0.7
線膨張係数 (K ⁻¹)	11.2×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイです。
- 酸性・還元性の塩類に対してすぐれた耐性を示します。
- クリーン洗浄・グリーン梱包済み。
- 湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハステロイC-22の六角穴付きボルト **[SNSH-C22]** があります。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント

● 材質・仕上げ



SNSH-C276	
本体	UNS N10276 (ハステロイ*1C-276相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘンズ社の登録商標です。

単位: mm

品番	M(並目)		L ²										D1	L1	B	引張破断荷重 *1 (N)	質量 (g)
	ねじの呼び ¹	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30	35						
SNSH-M3-C276	M3	0.5											5.5	3	2.5	3980	0.81 - 1.6
SNSH-M4-C276	M4	0.7		8	10	12	16	20	25				7	4	3	6960	1.9 - 3.6
SNSH-M5-C276	M5	0.8			10	12	16	20	25				8.5	5	4	11200	3.1 - 5.4
SNSH-M6-C276	M6	1				12	16	20	25	30			10	6	5	15900	5.8 - 9.5
SNSH-M8-C276	M8	1.25					16	20	25	30	35		13	8	6	29000	14 - 22

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSH - M5 - 16 - C276

商品記号	¹	²	商品記号
同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてグリーン梱包します。			

1 バラ売り → P.1642	🌿 クリーン洗浄・グリーン梱包 → P.1640	🔪 ねじカット → P.1644	🌀 ゆるみ止め → P.1645	🔧 脱着防止加工 → P.1646
1本から注文できるため対象外	グリーン洗浄・グリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金