


SSCPB 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(黄銅)



非磁性

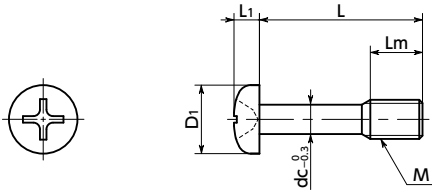

● 材質・仕上げ




	SSCPB
本体	黄銅*1(真鍮)

*1: 環境条件や時間の経過により色味が異なることがあります。性能への影響はございません。

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSCPB**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCPB**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCPB**がカバーから抜け落ちることはありません。

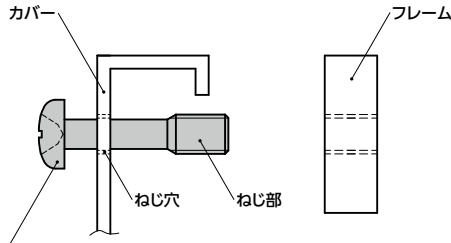

SSCPB 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ

使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

単位: mm

品番	M(並目)		L	Lm	D1	L1	dc	十字穴の番号	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SSCPB-M3	M3	0.5	8 10 12 16	4	5.5	2	2.2	2	0.65 - 1
SSCPB-M4	M4	0.7	10 12 16 20	5	7	2.6	3	2	1.4 - 2.2
SSCPB-M5	M5	0.8	12 16 20 25	6	9	3.3	3.9	2	2.9 - 4.5
SSCPB-M6	M6	1	12 16 20 25 30	8	10.5	3.9	4.6	3	4.6 - 7.9
SSCPB-M8	M8	1.25	16 20 25 30 35	10	14	5.2	6.3	3	11 - 17

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSCPB-M6-12



バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み