


SSC-SNS-EL 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ)



高強度 高比強度

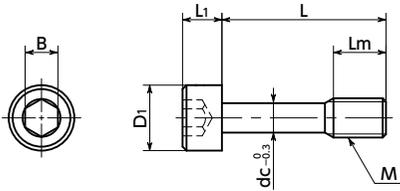


● 材質・仕上げ



	SSC-SNS-EL
本体	SCM435 無電解ニッケルメッキ
強度区分	12.9

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SNS-EL** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SNS-EL** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SNS-EL** がカバーから抜け落ちることはありません。

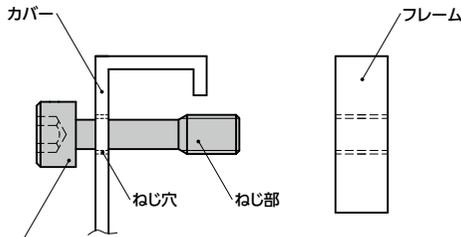

SSC-SNS-EL 六角穴付き脱落防止ねじ

使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
- 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位: mm

品番	M(並目)		L								Lm	D1	L1	B	dc	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ														
SSC-SNS-M3-EL	M3	0.5	8	10	12	16					4	5.5	3	2.5	2.2	0.75 - 1.1
SSC-SNS-M4-EL	M4	0.7		10	12	16	20				5	7	4	3	3	1.7 - 2.4
SSC-SNS-M5-EL	M5	0.8			12	16	20	25			6	8.5	5	4	3.9	2.8 - 4
SSC-SNS-M6-EL	M6	1			12	16	20	25	30		8	10	6	5	4.5	4.5 - 5.3
SSC-SNS-M8-EL	M8	1.25				16	20	25	30	35	40	10	13	8	6.3	10 - 14

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-SNS-M5 - 20 - EL



バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱落防止加工 脱落防止加工済み
-------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------