


SSC-TF 六角穴付き脱落防止ねじ (PTFEコーティング)



🛡️ かじり・焼きつき防止 🧴 耐薬品 **SUS** ステンレス

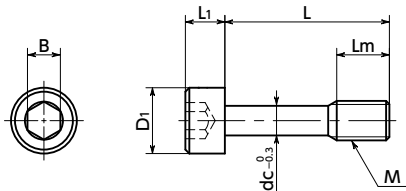

● 材質・仕上げ



	SSC-TF
本体	SUSXM7 (SUS304相当) PTFE (四ふっ化エチレン) コーティング
強度区分	A2-70

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 耐薬品性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

● 用途


保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位: mm

品番 1	M (並目)		L 2	Lm	D1	L1	B	dc	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SSC-M3-TF	M3	0.5	8 10 12 16	4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
SSC-M4-TF	M4	0.7	10 12 16 20	5	7	4	3	3	1.8 - 2.7
SSC-M5-TF	M5	0.8	12 16 20 25	6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8
SSC-M6-TF	M6	1	12 16 20 25 30	8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3
SSC-M8-TF	M8	1.25	16 20 25 30 35 40	10	13	8	6	6.3	12 - 21

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-TF** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-TF** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-TF** がカバーから抜け落ちることはありません。

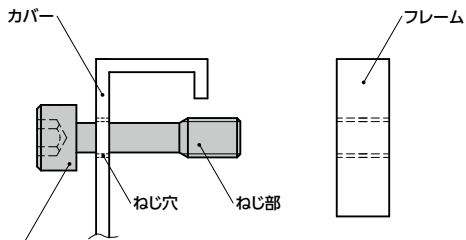


SSC-TF 六角穴付き脱落防止ねじ

⚠️ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

● 締めつけ特性 (参考)

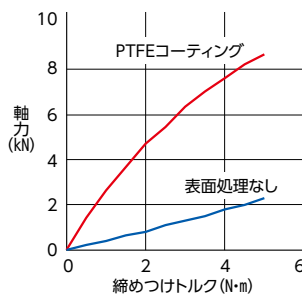

● 六角穴付きボルト (PTFEコーティング) **SNSS-M5-25-TF** での参考データになります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-M5-20-TF



1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	3 ねじカット 対応不可	4 ゆるみ止め 対応不可	5 脱落防止加工 脱落防止加工済み
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------