


## SFHL-HD-E フランジ付き六角ボルト - ハイジエニックデザイン



耐薬品 × 非磁性 SUS ステンレス

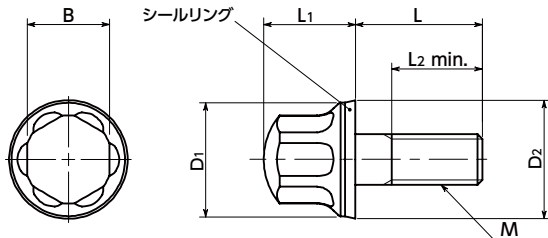

## ● 材質・仕上げ



	<b>SFHL-HD-E</b>
本体	SUS316L
シールリング	EPDM (水色) 硬度ショア A85±5

## ● 関連商品

シールリング **[FSRN-HD-E]** 単体での購入も可能です。



清掃性・耐蝕性に配慮したハイジエニックデザインのスペーサ **[FSPAS-A4-HD-E]** があります。



- ハイジエニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング **[FSRN-HD-E]** でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-40℃~120℃

## ● 用途

 
食品機械 / 食品製造ライン / 医薬品機械

単位: mm

品番 <sup>1</sup>	M(並目)		L <sup>2</sup>	D1	D2	L1	B	L2*1	適用シールリング <b>[FSRN-HD-E]</b>	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ								
<b>SFHL-M4-HD-E</b>	M4	0.7	8 10 12 16	11	11.8	9.5	7	14(L=16)	FSRN-11-7-2-HD-E	4 - 5
<b>SFHL-M5-HD-E</b>	M5	0.8	10 16 20	12	12.8	10	8	16(L=20)	FSRN-12-8-2-HD-E	6.1 - 7.3
<b>SFHL-M6-HD-E</b>	M6	1	12 16 20 25 30	14	14.8	12	10	18(L=30)	FSRN-14-10-2-HD-E	10 - 14
<b>SFHL-M8-HD-E</b>	M8	1.25	16 20 25 30 40	18	18.8	14.5	13	22(L=40)	FSRN-18-14-2-HD-E	22 - 30
<b>SFHL-M10-HD-E</b>	M10	1.5	20 25 30 40 50	21	21.8	18	16	26(L≥40)	FSRN-21-17-2-HD-E	41 - 55
<b>SFHL-M12-HD-E</b>	M12	1.75	25 30 40 50 60	25	25.8	21	18	30(L≥40)	FSRN-25-21-2-HD-E	79 - 111
<b>SFHL-M16-HD-E</b>	M16	2	30 40 50 60 70	32	32.8	26	24	38(L≥50)	FSRN-32-28-2-HD-E	157 - 221
<b>SFHL-M20-HD-E</b>	M20	2.5	40 60	40	40.8	32	30	46(L=60)	FSRN-40-36-2-HD-E	296 - 346

\*1: Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SFHL-M5-10-HD-E**

<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可