


SFHL-HD フランジ付き六角ボルト - ハイジエニックデザイン

SUS ステンレス 耐薬品 非磁性

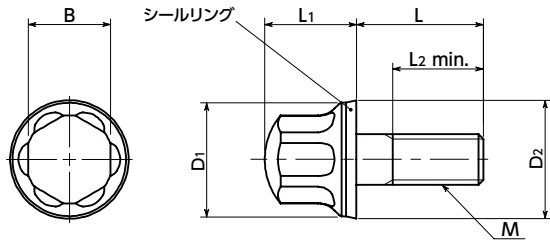

● 材質・仕上げ

RoHS

	SFHL-HD	SFHL-HP-HD
本体	SUS316L	SUS316L 研磨
シールリング	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5

- ハイジエニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング「FSRN-HD」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8 μ m未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-25℃～150℃
- 頭部研磨仕上げの「SFHL-HP-HD」があります。

● 用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械



SFHL-HD 研磨処理なし SFHL-HP-HD 研磨

単位:mm

品番	M(並目)		L	ねじの呼び																適用シールリング FSRN-HD	質量(g)													
	ねじの呼び	ピッチ		8	10	12	16	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120			130	140	150	160	180	200							
SFHL-M4-HD	M4	0.7	8	10	12	16																				11	11.8	9.5	7	14(L=16)	FSRN-11-7-2-HD	4	-	5
SFHL-M5-HD	M5	0.8		10	16	20																				12	12.8	10	8	16(L=20)	FSRN-12-8-2-HD	6.1	-	7.3
SFHL-M6-HD	M6	1			12	16	20	25	30																	14	14.8	12	10	18(L=30)	FSRN-14-10-2-HD	10	-	14
SFHL-M8-HD	M8	1.25			16	20	25	30	40																	18	18.8	14.5	13	22(L=40)	FSRN-18-14-2-HD	22	-	30
SFHL-M10-HD	M10	1.5				20	25	30	40	50																21	21.8	18	16	26(L \geq 40)	FSRN-21-17-2-HD	41	-	55
SFHL-M12-HD	M12	1.75					25	30	40	50	60															25	25.8	21	18	30(L \geq 40)	FSRN-25-21-2-HD	79	-	111
SFHL-M16-HD	M16	2						30	40	50	60	70														32	32.8	26	24	38(L \geq 50)	FSRN-32-28-2-HD	157	-	221
SFHL-M20-HD	M20	2.5							40	60																40	40.8	32	30	46(L=60)	FSRN-40-36-2-HD	296	-	346
SFHL-M4-HP-HD	M4	0.7	8	10	12	16																				11	11.8	9.5	7	14(L=16)	FSRN-11-7-2-HD	4	-	5
SFHL-M5-HP-HD	M5	0.8		10	16	20																				12	12.8	10	8	16(L=20)	FSRN-12-8-2-HD	6.1	-	7.3
SFHL-M6-HP-HD	M6	1			12	16	20	25	30																	14	14.8	12	10	18(L=30)	FSRN-14-10-2-HD	10	-	14
SFHL-M8-HP-HD	M8	1.25			16	20	25	30	40																	18	18.8	14.5	13	22(L=40)	FSRN-18-14-2-HD	22	-	30
SFHL-M10-HP-HD	M10	1.5				20	25	30	40	50																21	21.8	18	16	26(L \geq 40)	FSRN-21-17-2-HD	41	-	55
SFHL-M12-HP-HD	M12	1.75					25	30	40	50	60															25	25.8	21	18	30(L \geq 40)	FSRN-25-21-2-HD	79	-	111
SFHL-M16-HP-HD	M16	2						30	40	50	60	70														32	32.8	26	24	38(L \geq 50)	FSRN-32-28-2-HD	157	-	221
SFHL-M20-HP-HD	M20	2.5							40	60																40	40.8	32	30	46(L=60)	FSRN-40-36-2-HD	296	-	346


*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 関連商品

シールリング「FSRN-HD」単体での購入も可能です。



清掃性・耐蝕性に配慮したハイジエニックデザインのスペーサ「FSPAS-A4-HD-H」があります。

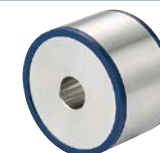

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFHL-M5-10-HP-HD

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可