


## SHNDS 二相ステンレス六角ナット



耐薬品 高強度 磁性あり SUS ステンレス

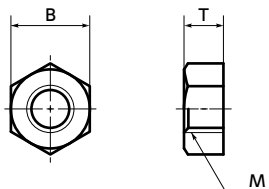

- オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
- SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
- 磁性があります。
- 海水など、塩化物環境下での用途に。
- 用途

海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン

## ● 材質・仕上げ



	SHNDS
本体	UNS S31803

## ● 機械的性質

	UNS S31803	SUS316L
引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )	620以上	480以上
0.2%耐力 (N/mm <sup>2</sup> )	450以上	175以上
伸び (%)	18以上	40以上
硬度 (HRB)	(106以下)	90以下

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

単位：mm

品番	M(並目)		B	T	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ			
SHNDS-M12	M12	1.75	19	10	16
SHNDS-M16	M16	2	24	13	31
SHNDS-M20	M20	2.5	30	16	61
SHNDS-M24	M24	3	36	19	102

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SHNDS-M20



バラ売り → P.0000	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	脱落防止加工 → P.0000
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可