


# SNSLG 高強度ステンレス六角穴付きボルト



耐熱
 耐薬品
 非磁性
 高強度
 高比強度
 SUS ステンレス

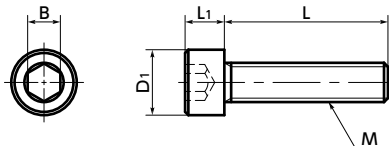

## ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

## ● 材質・仕上げ



	<b>SNSLG</b>
本体	SUS316L

- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ 1000N/mm<sup>2</sup>、0.2%耐力 800N/mm<sup>2</sup>
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約 1.8 倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L 製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912 に準拠。

## ● 機械的性質

品番・強度区分	特性		
	引張強さ (N / mm <sup>2</sup> )	0.2%耐力 (N / mm <sup>2</sup> )	伸び (mm)
<b>SNSLG</b> *1	1000	800	0.3d
A2-70・A4-70*2	700	450	0.4d
A2-50・A4-50*2	500	210	0.6d

\*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。

\*2: JIS B 1054 - 1 : 2013 (ISO 3506 - 1 : 2009) 「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質 - 第 1 部: ボルト、小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

## ● 透磁率の比較

品番・材質	透磁率
<b>SNSLG</b> SUS316L	1.008
<b>SNSL</b> SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

単位: mm

品番 <b>1</b>	M(並目)		L <b>2</b>	D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						
<b>SNSLG-M3</b>	M3	0.5	6 8 10 12 15 20 25	5.5	3	2.5	0.71 - 1.6	10
<b>SNSLG-M4</b>	M4	0.7	8 10 12 15 20 25	7	4	3	1.6 - 3.2	10
<b>SNSLG-M5</b>	M5	0.8	10 12 15 20 25 30	8.5	5	4	2.7 - 5.6	10
<b>SNSLG-M6</b>	M6	1	12 15 20 25 30	10	6	5	5.1 - 8.3	10

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNSLG-M3 - 25



バラ売り → P. xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金