


SNSQLG 座金組み込み高強度ステンレス六角穴付きボルト



耐熱
 耐薬品
 非磁性
 高強度
 簡単作業
 高比強度
 SUS ステンレス

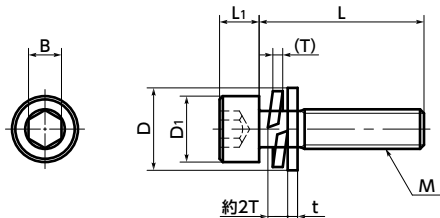

● 材質・仕上げ



	SNSQLG
本体	SUS316L
平座金	SUS316L(硬度300~400HV)
ばね座金	SUS316L

● 機械的性質

	SUS316L
引張強さ (N/mm ²)	1000
0.2%耐力 (N/mm ²)	800
伸び (mm)	0.3d

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 高強度ステンレス製の座金組み込み六角穴付きボルト。
- ボルトは引張強さ1000N/mm²、0.2%耐力800N/mm²。ボルトの強度に適した硬度300HV以上の平座金が組み込まれています。
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称：I=3)
- 座金組み込みねじについては、「座金組み込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

単位：mm

品番	M(並目)		L						D1	D	t	T(約)	Li	B	質量(g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	8	10	12	15	20	25									
SNSQLG-M3	M3	0.5	8	10	12	15	20	25		5.5	6	0.5	0.7	3	2.5	0.9-1.7	10
SNSQLG-M4	M4	0.7		10	12	15	20	25		7	8	0.8	1.0	4	3	1.8-3.2	10
SNSQLG-M5	M5	0.8		10	12	15	20	25	30	8.5	10	1.0	1.3	5	4	3.6-6.8	10
SNSQLG-M6	M6	1			12	15	20	25	30	10	11.5	1.6	1.5	6	5	6.7-9.9	10

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSQLG-M3-25

バラ売り → P.0000	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	脱落防止加工 → P.0000
対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可