


SNSQS-PM 座金組み込み六角穴付きボルト(磁性検出用)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 磁性あり 簡単作業 SUS ステンレス

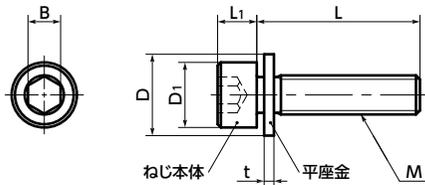

- 磁性のあるステンレス製平座金が組み込まれた六角穴付きボルト。
- 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
- 平座金は首下に組み込まれており脱落しません。また平座金の組み込み作業が不要です。
- 平座金はSUS304と同等の耐蝕性があります。
- 用途

磁性検出対応
食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNSQS-PM
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ねじ本体強度区分	A2-50
平座金	NSSC-180 (SUS430J1L相当)

単位: mm

品番	M	L						D1	D	L1	B	t	質量 (g)
SNSQS-M3-PM	M3	8	10	12	16		5.5	7	3	2.5	0.5	0.92 - 1.3	
SNSQS-M4-PM	M4		10	12	16	20	7	9	4	3	0.8	2.1 - 3	
SNSQS-M5-PM	M5			12	16	20	25	8.5	10	5	4	1	3.4 - 5.2
SNSQS-M6-PM	M6			12	16	20	25	10	12.5	6	5	1.5	6.2 - 8.7

品番	価格/袋*1 (円)						1袋入り数
	L						
	8	10	12	16	20	25	
SNSQS-M3-PM	170	170	170	170			1
SNSQS-M4-PM		180	180	180	180		1
SNSQS-M5-PM			180	180	180	180	1
SNSQS-M6-PM			190	190	190	190	1

*1: 1袋あたりの価格です。

- 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SNSQS - M5 - 25 - PM

商品記号 1 2 商品記号

1 バラ売り → P. xxxx クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx ねじカット → P. xxxx ゆるみ止め → P. xxxx 脱落防止加工 → P. xxxx
 本商品は1本/袋です 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 対応不可