


SSC-SNSL 六角穴付き脱落防止ねじ(SUS316L)



耐熱 耐薬品 非磁性 SUS ステンレス

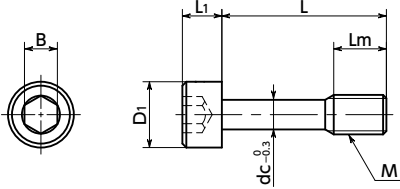


● 材質・仕上げ



	SSC-SNSL
本体	SUS316L
強度区分	A4-70

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SNSL** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SNSL** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SNSL** がカバーから抜け落ちることはありません。

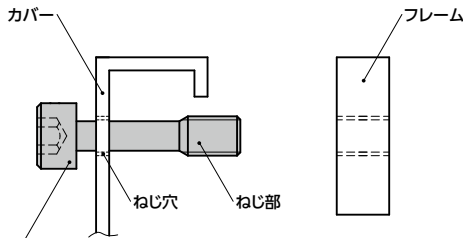

SSC-SNSL 六角穴付き脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 非磁性。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- 用途


保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2							Lm	D1	L1	B	dc	質量 (g)	
	ねじの呼び	ピッチ	8	10	12	16	20	25	30							35
SSC-SNSL-M3	M3	0.5	8	10	12	16					4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
SSC-SNSL-M4	M4	0.7		10	12	16	20				5	7	4	3	3	1.8 - 2.7
SSC-SNSL-M5	M5	0.8			12	16	20	25			6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8
SSC-SNSL-M6	M6	1			12	16	20	25	30		8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3
SSC-SNSL-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35	10	13	8	6	6.3	12 - 19

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 SSC-SNSL-M5-20



1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱落防止加工 脱落防止加工済み
---------------------------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------------