


SSCML 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ(SUS316L)



耐熱 耐薬品 非磁性 SUS ステンレス

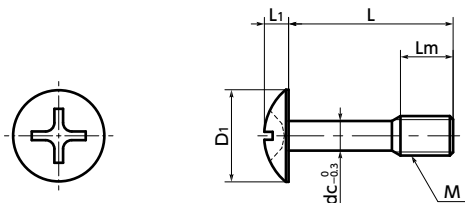


● 材質・仕上げ



	SSCML
本体	SUS316L
強度区分	A4-50

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSCML**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCML**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCML**がカバーから抜け落ちることはありません。

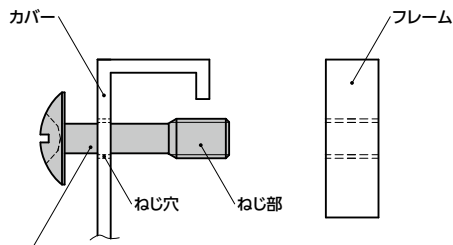

SSCML 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 十字穴付きトラス小ねじタイプ。頭部が大きく取り付け面を美しく装飾します。
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2	Lm	D1	L1	dc	十字穴の番号	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SSCML-M3	M3	0.5	8 10 12 16	4	6.9	1.9	2.2	1	0.61 - 0.94
SSCML-M4	M4	0.7	10 12 16 20	5	9.4	2.5	3	2	1.4 - 2.2
SSCML-M5	M5	0.8	12 16 20 25	6	11.8	3.1	3.9	2	3.1 - 4.7
SSCML-M6	M6	1	12 16 20 25 30	8	14	3.7	4.6	3	4.4 - 7.5
SSCML-M8	M8	1.25	16 20 25 30 40	10	17.8	4.8	6.3	3	10 - 18

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSCML-M5-20



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッター	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み