


SSCPL 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(SUS316L)



耐熱 耐薬品 非磁性 SUS ステンレス

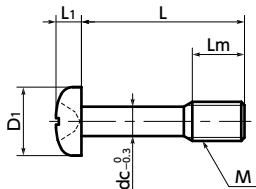


● 材質・仕上げ



	SSCPL
本体	SUS316L
強度区分	A4-50

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSCPL**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCPL**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCPL**がカバーから抜け落ちることはありません。

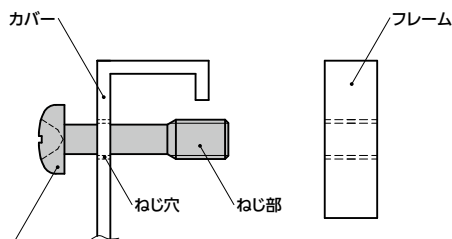

SSCPL 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2												十字穴の番号	質量 (g)				
	ねじの呼び	ピッチ																		
SSCPL-M3	M3	0.5	8	10	12	16									4	5.5	2	2.2	2	0.61 - 0.94
SSCPL-M4	M4	0.7		10	12	16	20								5	7	2.6	3	2	1.3 - 2.1
SSCPL-M5	M5	0.8			12	16	20	25							6	9	3.3	3.9	2	2.7 - 4.2
SSCPL-M6	M6	1			12	16	20	25	30						8	10.5	3.9	4.6	3	4.3 - 7.4
SSCPL-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35	40				10	14	5.2	6.3	3	10 - 18

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSCPL-M5-20

1 **2**

1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱落防止加工 脱落防止加工済み
---------------------------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------------