


A-1 標準Vプーリー - A・AX適用

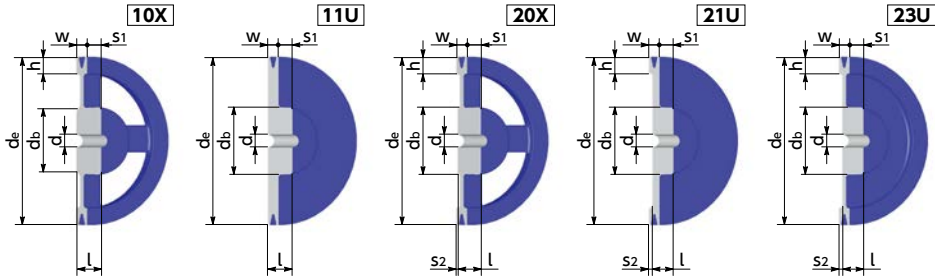

単位: mm

品番	ピッチ円直径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d _u	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ₀ ⁺²		
2-A-1	41.8	50.8	14	-	11U	37	33	13	-	20	-	0.000735	0.31
2 ½-A-1	54.5	63.5	21	-	11U	41	36	16	-	20	-	0.00179	0.51
3-A-1	67.2	76.2	24	-	21U	44	24	17	13	20	15	0.000325	0.56
3 ½-A-1	79.9	88.9	24	-	21U	44	24	19	15	20	15	0.000545	0.65
4-A-1	92.6	101.6	27	-	21U	48	28	19	11	20	15	0.000971	0.92
4 ½-A-1	105.3	114.3	28	8	23U	50	28	15	7	20	15	0.00139	1
5-A-1	118	127	28	-	23U	50	30	17	7	20	15	0.00208	1.2
5 ½-A-1	130.7	139.7	28	8	23U	50	30	17	7	20	15	0.00294	1.36
6-A-1	143.4	152.4	28	-	20X	50	30	12	2	20	15	0.00341	1.25
6 ½-A-1	156.1	165.1	29	-	20X	52	30	12	2	20	15	0.00452	1.4
7-A-1	168.8	177.8	31	-	20X	55	30	12	2	20	15	0.00598	1.62
8-A-1	194.2	203.2	31	-	20X	55	30	12	2	20	15	0.00931	1.86
9-A-1	219.6	228.6	31	-	20X	55	30	12	2	20	15	0.0136	2.07
10-A-1	245	254	34	-	10X	61	32	12	-	20	15	0.0194	2.46
11-A-1	270.4	279.4	34	-	10X	61	32	12	-	20	15	0.0265	2.71
12-A-1	295.8	304.8	34	-	10X	61	32	12	-	20	15	0.0352	2.96
13-A-1	321.2	330.2	34	-	10X	61	35	15	-	20	15	0.0465	3.37
14-A-1	346.6	355.6	38	-	10X	68	35	15	-	20	15	0.0589	3.76
15-A-1	372	381	38	-	10X	68	37	17	-	20	15	0.0738	4.11
16-A-1	397.4	406.4	39	-	10X	70	37	17	-	20	15	0.0911	4.45
18-A-1	448.2	457.2	42	-	10X	76	37	17	-	20	15	0.133	5.16
20-A-1	499	508	42	-	10X	76	37	17	-	20	15	0.19	5.88

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

4-A-1

