



A-2 標準Vプーリー - A・AX適用

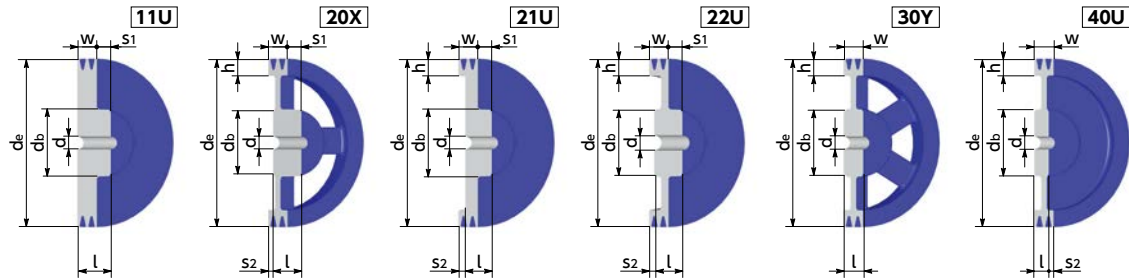

単位: mm

品番	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
2-A-2	41.8	50.8	14	8	11U	37	58	22	-	36	-	0.000122	0.53
2 ½-A-2	54.5	63.5	21	8	11U	43	55	19	-	36	-	0.000292	0.81
3-A-2	67.2	76.2	24	-	21U	44	30	19	25	36	15	0.000512	0.82
3-A-2F	67.2	76.2	26	8	41U	-	24	-	12	36	15	0.000503	0.77
3 ½-A-2	79.9	88.9	26	8	21U	47	30	19	25	36	15	0.000913	1.04
3 ½-A-2F	79.9	88.9	33	8	41U	-	24	-	12	36	15	0.00096	1.06
4-A-2	92.6	101.6	28	8	21U	50	30	19	25	36	15	0.00151	1.28
4-A-2F	92.6	101.6	40	8	41U	-	24	-	12	36	15	0.00167	1.39
4 ½-A-2	105.3	114.3	32	8	21U	57	30	19	25	36	15	0.00239	1.59
4 ½-A-2F	105.3	114.3	47	8	41U	-	24	-	12	36	15	0.00273	1.77
5-A-2	118	127	32	8	22U	57	30	19	25	36	15	0.00334	1.74
5-A-2F	118	127	32	8	40U	57	30	-	6	36	15	0.00334	1.74
5 ½-A-2	130.7	139.7	35	8	22U	63	30	19	25	36	15	0.00479	2.06
5 ½-A-2F	130.7	139.7	35	8	40U	63	30	-	6	36	15	0.00479	2.06
6-A-2	143.4	152.4	35	8	22U	63	30	19	25	36	15	0.00652	2.3
6-A-2F	143.4	152.4	35	8	40U	63	30	-	6	36	15	0.00652	2.3
6 ½-A-2	156.1	165.1	35	8	22U	63	30	19	25	36	15	0.00868	2.55
6 ½-A-2F	156.1	165.1	35	8	40U	63	30	-	6	36	15	0.00868	2.55

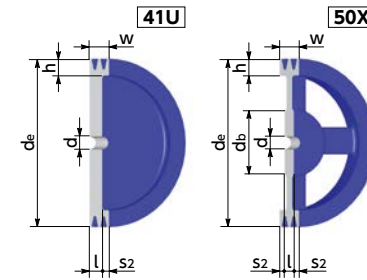

単位: mm

品番	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
7-A-2	168.8	177.8	38	-	20X	69	38	10	8	36	15	0.01	2.72
7-A-2F	168.8	177.8	38	-	50X	69	32	-	2	36	15	0.00994	2.56
8-A-2	194.2	203.2	38	-	20X	69	38	10	8	36	15	0.0156	3.12
8-A-2F	194.2	203.2	38	-	50X	69	32	-	2	36	15	0.0155	2.95
9-A-2	219.6	228.6	38	-	20X	69	38	8	6	36	15	0.0228	3.46
9-A-2F	219.6	228.6	38	-	50X	69	33	-	1.5	36	15	0.0227	3.32
10-A-2	245	254	38	-	20X	69	38	8	6	36	15	0.0321	3.83
10-A-2F	245	254	38	-	50X	69	33	-	1.5	36	15	0.032	3.69
11-A-2	270.4	279.4	42	-	20X	75	38	8	6	36	15	0.0445	4.44
11-A-2F	270.4	279.4	42	-	50X	75	34	-	1	36	15	0.0444	4.31
12-A-2	295.8	304.8	42	-	20X	75	36	6	6	36	15	0.0585	4.73
12-A-2F	295.8	304.8	42	-	50X	75	34	-	1	36	15	0.0585	4.67
13-A-2	321.2	330.2	41	-	20X	74	36	6	6	36	15	0.0757	5.09
13-A-2F	321.2	330.2	41	-	50X	74	34	-	1	36	15	0.0756	5.02
14-A-2	346.6	355.6	43	-	50X	77	35	-	0.5	36	15	0.0958	5.52
15-A-2	372	381	44	-	50X	80	35	-	0.5	36	15	0.119	5.96
16-A-2	397.4	406.4	44	-	50X	80	35	-	0.5	36	15	0.146	6.35
18-A-2	448.2	457.2	44	-	30Y	80	36	-	-	36	15	0.228	8.02
20-A-2	499	508	44	-	30Y	80	36	-	-	36	15	0.321	9.1

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

2-A-2



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

