



A-3 標準Vプーリー - A・AX適用

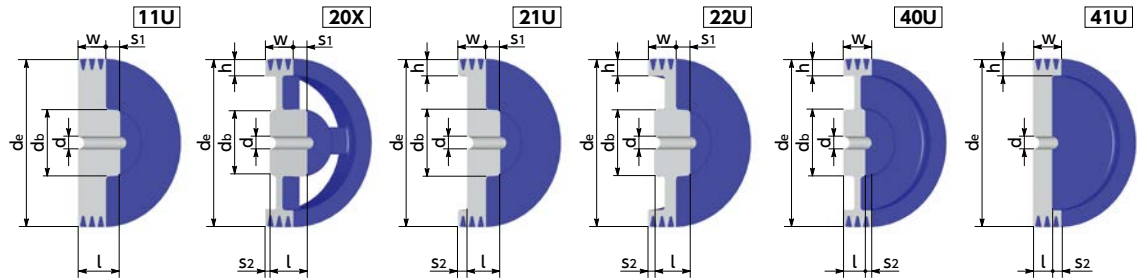

単位: mm

品番	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 di	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
2 ½-A-3	54.5	63.5	21	8	11U	47	71	19	-	52	-	0.00041	1.1
3-A-3	67.2	76.2	26	8	21U	48	32	19	39	52	15	0.000709	1.07
3-A-3F	67.2	76.2	26	8	41U	-	32	-	20	52	15	0.000699	1.06
3 ½-A-3	79.9	88.9	28	8	21U	50	32	19	39	52	15	0.00125	1.34
3 ½-A-3F	79.9	88.9	33	8	41U	-	32	-	20	52	15	0.00133	1.45
4-A-3	92.6	101.6	32	8	21U	57	32	19	39	52	15	0.00209	1.69
4-A-3F	92.6	101.6	40	8	41U	-	32	-	20	52	15	0.00231	1.9
4 ½-A-3	105.3	114.3	32	8	21U	57	32	19	39	52	15	0.00321	1.99
4 ½-A-3F	105.3	114.3	47	8	41U	-	32	-	20	52	15	0.00377	2.42
5-A-3	118	127	33	8	22U	59	32	19	39	52	15	0.00434	2.09
5-A-3F	118	127	33	8	44U	59	32	-	20	52	15	0.00434	2.09
5 ½-A-3	130.7	139.7	35	8	22U	63	32	19	39	52	15	0.00612	2.41
6-A-3	143.4	152.4	35	8	22U	63	32	19	39	52	15	0.00855	2.79
6-A-3F	143.4	152.4	35	8	40U	63	32	-	20	52	15	0.00855	2.79
6 ½-A-3	156.1	165.1	35	8	22U	63	32	19	39	52	15	0.0111	3
6 ½-A-3F	156.1	165.1	35	8	40U	63	37	-	15	52	15	0.0112	3.12

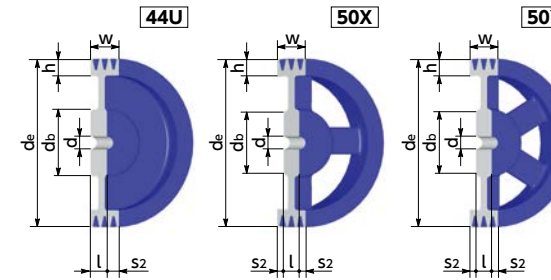

単位: mm

品番	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 di	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
7-A-3	168.8	177.8	42	-	20X	75	52	12	12	52	15	0.0141	3.93
8-A-3	194.2	203.2	42	-	20X	75	52	12	12	52	15	0.0214	4.35
8-A-3F	194.2	203.2	42	-	50X	75	42	-	5	52	15	0.0212	4.02
9-A-3	219.6	228.6	42	-	20X	75	50	10	12	52	15	0.0313	4.78
10-A-3	245	254	42	-	20X	75	50	10	12	52	15	0.0439	5.24
10-A-3F	245	254	42	-	50X	75	42	-	5	52	15	0.0437	4.97
11-A-3	270.4	279.4	42	-	20X	75	50	10	12	52	15	0.0594	5.7
12-A-3	295.8	304.8	42	-	20X	75	50	8	10	52	15	0.0783	6.14
13-A-3	321.2	330.2	44	-	20X	80	50	8	10	52	15	0.102	6.9
14-A-3	346.6	355.6	44	-	50X	80	42	-	5	52	15	0.13	7.18
15-A-3	372	381	48	-	50X	86	42	-	5	52	15	0.162	7.88
16-A-3	397.4	406.4	48	-	50Y	86	42	-	5	52	15	0.207	8.93
18-A-3	448.2	457.2	48	-	50Y	86	42	-	5	52	15	0.301	10.1
20-A-3	499	508	48	-	50Y	86	44	-	4	52	15	0.423	11.5

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

8-A-3



● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

