



B-3 標準Vプーリー - B・BX適用

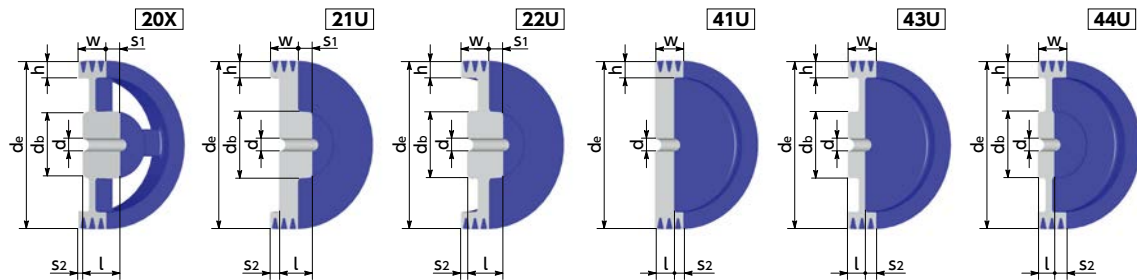

単位: mm

品番	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ db l	リム s1 s2		w	h ⁺² / ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
3-B-3	65.2	76.2	28	8	21U	50 35	19 48	64	18	0.000789	1.26	
3-B-3F	65.2	76.2	22	8	41U	- 35	- 29	64	18	0.000738	1.16	
3 1/2-B-3	77.9	88.9	28	8	21U	50 35	19 48	64	18	0.0014	1.56	
3 1/2-B-3F	77.9	88.9	29	8	41U	- 35	- 29	64	18	0.00142	1.59	
4-B-3	90.6	101.6	32	8	21U	57 35	19 48	64	18	0.00238	1.98	
4-B-3F	90.6	101.6	36	8	41U	- 35	- 29	64	18	0.00249	2.1	
4 1/2-B-3	103.3	114.3	35	8	21U	63 35	19 48	64	18	0.00376	2.42	
4 1/2-B-3F	103.3	114.3	44	8	41U	- 35	- 29	64	18	0.00407	2.67	
5-B-3	116	127	35	8	21U	63 42	20 42	64	18	0.00587	3.14	
5-B-3F	116	127	51	8	41U	- 36	- 28	64	18	0.00634	3.35	
5 1/2-B-3	128.7	139.7	38	8	22U	69 42	20 42	64	18	0.00758	3.25	
5 1/2-B-3F	128.7	139.7	38	8	44U	69 36	- 28	64	18	0.00748	3.08	
6-B-3	141.4	152.4	38	8	22U	69 42	22 44	64	18	0.0102	3.57	
6-B-3F	141.4	152.4	38	8	43U	69 36	- 28	64	18	0.0101	3.41	
6 1/2-B-3	154.1	165.1	38	8	22U	69 42	22 44	64	18	0.0139	4.05	
6 1/2-B-3F	154.1	165.1	38	8	43U	69 36	- 28	64	18	0.0138	3.89	
7-B-3	166.8	177.8	42	-	20X	76 57	12 19	64	18	0.0169	4.62	
7-B-3F	166.8	177.8	42	-	50X	76 43	- 10.5	64	18	0.0166	4.15	

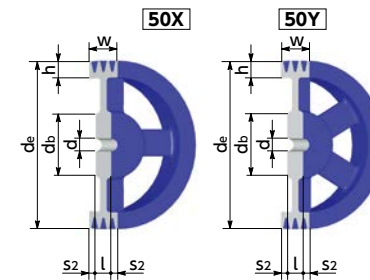

単位: mm

品番	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ db l	リム s1 s2		w	h ⁺² / ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
8-B-3	192.2	203.2	42	-	20X	76 57	12 19	64	18	0.0264	5.26	
8-B-3F	192.2	203.2	42	-	50X	76 43	- 10.5	64	18	0.0261	4.79	
9-B-3	217.6	228.6	42	-	20X	76 55	10 19	64	18	0.0389	5.8	
9-B-3F	217.6	228.6	42	-	50X	76 43	- 10.5	64	18	0.0386	5.39	
10-B-3	243	254	42	-	20X	76 55	10 19	64	18	0.0549	6.38	
10-B-3F	243	254	42	-	50X	76 43	- 10.5	64	18	0.0546	5.97	
11-B-3	268.4	279.4	42	-	20X	76 55	10 19	64	18	0.0748	6.97	
11-B-3F	268.4	279.4	42	-	50X	76 45	- 9.5	64	18	0.0746	6.63	
12-B-3	293.8	304.8	46	-	20X	82 53	8 19	64	18	0.0993	7.72	
12-B-3F	293.8	304.8	46	-	50X	82 45	- 9.5	64	18	0.0991	7.4	
13-B-3	319.2	330.2	46	-	20X	82 53	8 19	64	18	0.129	8.36	
13-B-3F	319.2	330.2	46	-	50X	82 45	- 9.5	64	18	0.128	8.04	
14-B-3	344.6	355.6	49	-	50X	88 45	- 9.5	64	18	0.163	8.84	
15-B-3	370	381	49	-	50Y	88 45	- 9.5	64	18	0.211	10.1	
16-B-3	395.4	406.4	49	-	50Y	88 50	- 7	64	18	0.259	10.9	
18-B-3	446.2	457.2	50	-	50Y	90 50	- 7	64	18	0.387	12.9	
20-B-3	497	508	50	-	50Y	90 50	- 7	64	18	0.539	14.3	
22-B-3	547.8	558.8	52	-	50Y	93 50	- 7	64	21	0.743	16.4	
24-B-3	598.6	609.6	52	-	50Y	93 50	- 7	64	21	0.975	17.8	

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

10-B-3F



● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

