


SNF-TBZ-SUC-ALK 十字穴付き皿小ねじ (薄板固定用 / ナイロン溶着つき)

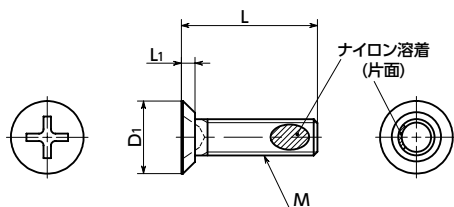

スペース ゆるみ止め




● 材質・仕上げ




	SNF-TBZ-SUC-ALK
本体	SWCH12A 黒色三価クロメート処理
ナイロン溶着	ナイロン11

- 座面をカットした十字穴付き皿小ねじです。
- ナイロン溶着つき。
- 薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止できるため、薄板の固定に適しています。

通常の皿小ねじ

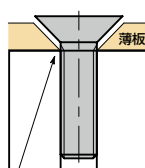

SNF-TBZ-SUC-ALK

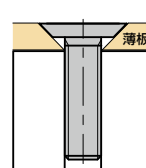

不完全ねじ部が底突きする 座面のカットにより底突きを防止

- 不完全ねじ部は最大2山程度です。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

● 用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

単位: mm

品番 ①	M (並目)		L ②								D1	L1	十字穴の番号	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ													
SNF-M3-TBZ-SUC-ALK	M3	0.5	4	5	6	8	10				6	1.2	1	0.3 - 0.46	50
SNF-M4-TBZ-SUC-ALK	M4	0.7	4	5	6	8	10	12	15		8	1.5	2	0.3 - 1.2	50
SNF-M5-TBZ-SUC-ALK	M5	0.8		5	6	8	10	12	15	10	2	2	2	1.3 - 2.1	20
SNF-M6-TBZ-SUC-ALK	M6	1			6	8	10	12	15	12	2.3	2	2	1.7 - 3.4	20

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNF-M5-12-TBZ-SUC-ALK

①

②

①

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可