



SNZCXS-ALK ヘキサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

SUS ステンレス  スペース  ゆるみ止め  微細

SNZCXS-ALK M1.4 - M1.6

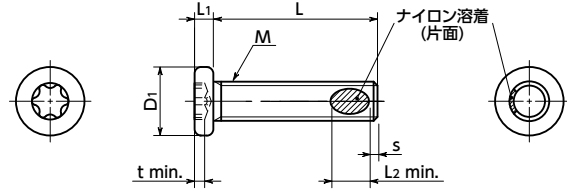

SNZCXS-ALK M2 - M2.5

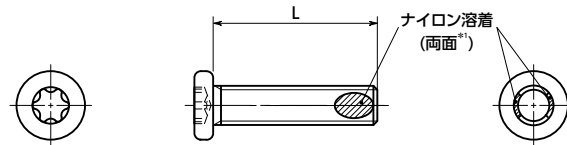

*1: L寸法4mm未満はナイロン溶着は片面になります。

● 材質・仕上げ

	SNZCXS-ALK
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11





- M1.4-M2.5。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制し、締結力を失っても、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
- 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

品番	適用レンチ	適用ビット
SNZCXS-M1.4-ALK	-	SKXB-3
SNZCXS-M1.6-ALK	SKX-4	SKXB-4
SNZCXS-M2-ALK	SKX-5	SKXB-5
SNZCXS-M2.5-ALK	SKX-6	SKXB-6

- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。
- ガス抜き穴つき・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。






● 用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
小型精密機器

品番 	M(並目)		L 										D1	L1	s*1	L2 min.	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	t min.	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数				
	ねじの呼び	ピッチ	2	3	4	5	6	8	10	2	3	4										5	6	8	10
SNZCXS-M1.4-ALK	M1.4	0.3	2	3	4	5	6	8	10	2	3	4	5	6	8	10	2	0.5	0.6	1.4	3	0.25	0.03	0.025 - 0.091	50
SNZCXS-M1.6-ALK	M1.6	0.35	2	3	4	5	6	8	10	2.4	0.5	0.7	1.6	4	0.3	0.05	0.041 - 0.12	50							
SNZCXS-M2-ALK	M2	0.4	2	3	4	5	6	8	10	3	0.6	0.8	2	5	0.35	0.12	0.063 - 0.2	50							
SNZCXS-M2.5-ALK	M2.5	0.45	3	4	5	6	8	10	4	0.8	0.9	2.5	6	0.55	0.24	0.12 - 0.34	50								

*1: L<4の場合はs寸法は0になります。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

 バラ売り 対応可・別料金	 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	 ねじカット 対応不可	 ゆるみ止め 対応不可	 脱落防止加工 対応不可
---	--	---	---	--

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZCXS-M2-3-ALK