


SWUS ゆるみ止めナット



ゆるみ止め **SUS** ステンレス

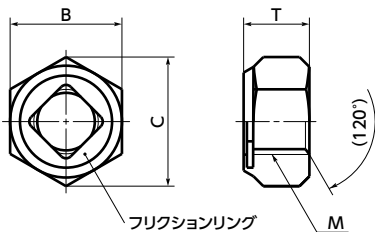

- 高性能ゆるみ止め機構つきナット。振動によるねじのゆるみを防止します。
- 復元弾力性・耐熱性に富む四角穴形状のフリクションリングが、おねじのねじ山を四方から締めつけるように働き、ゆるみ止めの効果を発揮。おねじを傷つけることはありません。
- フリクションリングにはガラス繊維強化ポリアミドを使用。耐熱性があり、110℃までの条件下においてもゆるみ止め効果を発揮します。
また、ガソリン・アルコール・石油などに影響されません。
- くり返し使用しても、フリクションリングの効果減衰はわずかです。

● 用途

ゆるみ止め

● 材質・仕上げ



	SWUS
本体	SUS304
フリクションリング	ガラス繊維強化ポリアミド

単位：mm

品番	M	B	C (約)	T	質量 (g)	1袋入り数
SWUS-M6	M6	10	11.5	6	2	50
SWUS-M8	M8	13	15	8	4.6	20
SWUS-M10	M10	17	19.6	10	11	10
SWUS-M12	M12	19	21.9	12	16	10

- 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SWUS-M8



バラ売り → P. xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可