


- 使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。

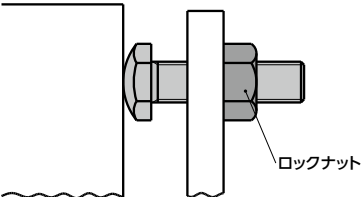

- 六角頭部が球面になっています。
- 表面処理は二種類。耐摩耗性にすぐれています。
 - SSB-B 球面部焼入れ済み
 - SSBS-B 窒化処理済み
- 全商品にロックナットが付属しています。

材質・仕上げ		RoHS
	SSB-B スチール製	SSBS-B ステンレス製
ねじ部	S45C相当 球面部焼入れ (硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS410 窒化処理 (硬度40HRC以上)
ロックナット	SS400 三価クロメート処理	SUS304

寸法

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	M(並目)		L2	T	R	L1	B	C(約)	質量(g)
		ねじの呼び 1	ピッチ							
SSB-M3-B		M3	0.5	1.5	2.4	6	2	5.5	6.4	1 - 2
SSB-M4-B		M4	0.7	2.1	3.2	8	2.8	7	8.1	2.3 - 5.2
SSB-M5-B		M5	0.8	2.4	4	8	3.5	8	9.2	3.7 - 9.7
SSB-M6-B	SSBS-M6-B	M6	1	3	5	10	4	10	11.5	7.2 - 15
SSB-M8-B	SSBS-M8-B	M8	1.25	3.7	6.5	12	5.5	13	15	15 - 40
SSB-M10-B		M10	1.5	4.5	8	16	7	17	19.6	38 - 63
SSB-M12-B		M12	1.75	5.2	10	20	8	19	21.9	54 - 99
SSB-M16-B		M16	2	6	13	25	10	24	27.7	108 - 155

ねじ長さ

SSB-B スチール製 SSBS-B ステンレス製

品番	L (mm) 2										
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
SSB-M3-B	●	●	●	●	●						
SSB-M4-B	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M5-B	●	●	●	●	●	●	●	●			
SSB-M6-B		●	●	●	●	●	●	●			
SSB-M8-B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SSB-M10-B					●	●	●	●	●	●	●
SSB-M12-B					●	●	●	●	●	●	●
SSB-M16-B								●	●	●	●
SSBS-M6-B					●		●	●			
SSBS-M8-B					●		●	●			

● 関連商品

ストップボルトの受け側用に耐摩耗性にすぐれたストップピン **SPM** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSB-M10-30-B

商品記号 1 2 頭部球面タイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------