

\*: 取り付け面からテーブル上面までの距離をもとにA寸法を確認し、選定してください。

● 材質・仕上げ



	NLSDN
本体	SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)


- ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストップ。
- 細目ねじのストップボルト\*1と組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。
- 対応レールサイズは 15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

● 用途

テーブルの位置調整  
 テーブルの抜け止めや落下防止  
 緊急停止時のストップ

● 使用例

**NLSDN** を使用した例

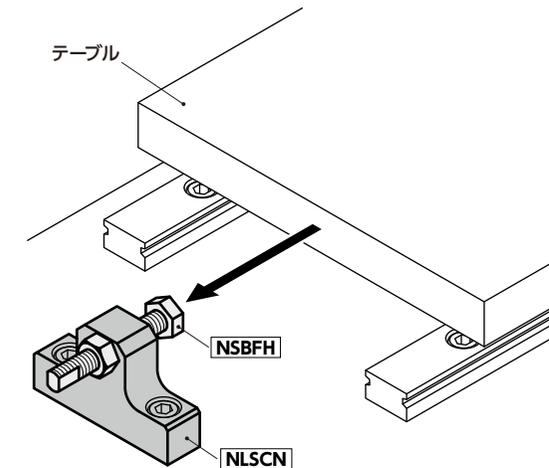

● ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。



単位: mm

品番	W	H	A	B	E	F	P	T	M(細目)		D	六角穴付きボルト	質量(g)
									ねじの呼び	ピッチ			
NLSDN-01	32	30	23.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	M5×12	124.4
NLSDN-02	32	38	31.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	M5×12	148.7
NLSDN-03	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	M5×12	162.7
NLSDN-04	32	35	27.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	M5×12	137.5
NLSDN-05	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	M5×12	161.3
NLSDN-06	32	45	37.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	M5×12	167.2
NLSDN-07	32	40	32.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	M6×12	173
NLSDN-08	32	50	40.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	M6×12	203.3
NLSDN-09	32	50	43.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	M6×12	202.7
NLSDN-10	38	57	49.5	28	16	16	20	38	M8	1.0	9	M8×16	364.8
NLSDN-11	45	63	55.5	31	16	16	25	45	M8	1.0	9	M8×16	506.6

● 関連商品

ストップボルト **NSBFH** があります。

頭部球面タイプのストップボルト **NSBRH** があります。

ウレタンつきストップボルト **NSBUH** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**NLSDN-03**

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	-----------------	---------------	---------------	------------------