

*: 取り付け面からテーブル上面までの距離をもとにA寸法を確認し、選定してください。

● 材質・仕上げ




		NLSDU
本体		SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト		SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ウレタン [NSBU]	ウレタン	ウレタン(黒) 硬度ショアA90
	六角穴付き低頭ボルト	S45C 三価クロメート処理
	カラー	SUS304

- ウレタン [NSBU] を組み込んだリニアガイド用ストップ。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- 対応レールサイズは 15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きボルトが付属しています。

● 用途

金属同士の衝撃音を緩和
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストップ

- 使用例
[NLSCU] を使用した例

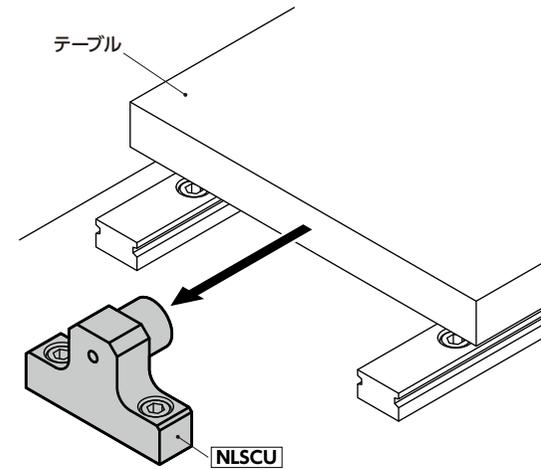

単位: mm

品番	W	H	A	B	E	F	P	T	M(並目)		D	D1	L	六角穴付きボルト	質量(g)
									ねじの呼び	ピッチ					
NLSDU-01	32	30	22.5	18	12	12	16	25	M4	0.7	5.5	15	11	M5×12	129.7
NLSDU-02	32	38	30.5	18	12	12	16	25	M4	0.7	5.5	15	11	M5×12	153.7
NLSDU-03	32	45	35	18	12	12	16	25	M5	0.8	5.5	20	13	M5×12	178.6
NLSDU-04	32	50	40	23	12	12	18	32	M5	0.8	6.6	20	13	M6×12	214.4
NLSDU-05	38	57	44.5	28	16	16	20	38	M5	0.8	9	25	13	M8×16	379.3
NLSDU-06	45	63	50.5	31	16	16	25	45	M5	0.8	9	25	13	M8×16	522.2

● 関連商品

交換用のウレタン [NSBU] があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSDU-03

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザー刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金