

*: 取り付け面からテーブル上面までの距離をもとにA寸法を確認し、選定してください。

● 材質・仕上げ




		NLSEUS
本体		SUS304
六角穴付きボルト		SUSXM7
ウレタン [NSBU]	ウレタン	ウレタン(黒) 硬度ショアA90
	六角穴付き低頭ボルト	S45C 三価クロメート処理
	カラー	SUS304

- ウレタン [NSBU] を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取り付けが可能です。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは 15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きボルトが付属しています。

● 用途

金属同士の衝撃音を緩和
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

● 使用例

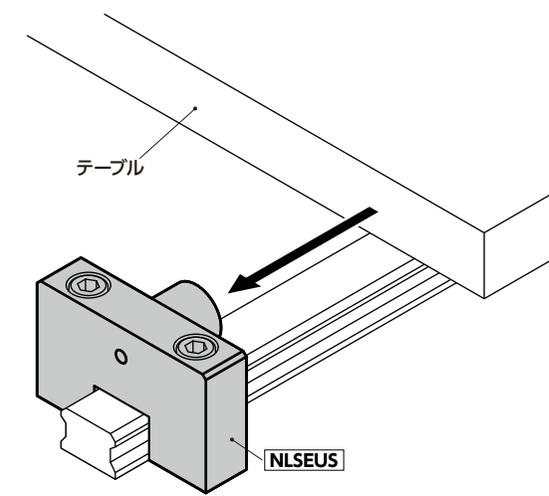

単位: mm

品番	W	H	A	S ₁	S ₂	P	T	M(並目)		D	D ₁	L	六角穴付きボルト	質量(g)
								ねじの呼び	ピッチ					
NLSEUS-01	50	30	22.5	16	11	32	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×35	124
NLSEUS-02	50	38	30.5	16	16	32	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×40	153.6
NLSEUS-03	50	43	35.5	16	16	32	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×45	176.2
NLSEUS-04	50	35	25	21	12	32	12	M5	0.8	5.5	20	13	M5×40	144.2
NLSEUS-05	50	45	35	21	19	32	12	M5	0.8	5.5	20	13	M5×50	176.7
NLSEUS-06	50	40	30	24	16	36	16	M5	0.8	6.6	20	13	M6×45	202.6
NLSEUS-07	50	50	40	24	23	36	16	M5	0.8	6.6	20	13	M6×55	241.7
NLSEUS-08	65	57	44.5	29	27	45	16	M5	0.8	9	25	13	M8×60	356.5
NLSEUS-09	75	65	52.5	35	30	55	16	M5	0.8	9	25	13	M8×70	473.9

● 関連商品

交換用のウレタン [NSBU] があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSEUS-03



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	🔧 ねじ組み合わせ 対応不可	✂️ ねじカット 対応不可	🛑 ゆるみ止め 対応不可	🔗 レーザ刻印 対応可・別料金
-------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------------