

● 材質・仕上げ



	NLSPS
本体	SCS13
六角穴付きボルト	SUSXM7

- コンパクトタイプのリニアガイド用ストップパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。


● 用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストップパ

単位：mm

品番	W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M(並目)		D	六角穴付きボルト	質量(g)
												ねじの呼び	ピッチ			
NLSPS-01	12	20	15	2	7	9	4	5	14	12	32	M5	0.8	4.5	M4×12	32.1
NLSPS-02	14	23	18	2	8	10	4	5	16	15	38	M5	0.8	5.5	M5×12	50.1
NLSPS-03	16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8	1.25	6.6	M6×12	79.79

● 使用例

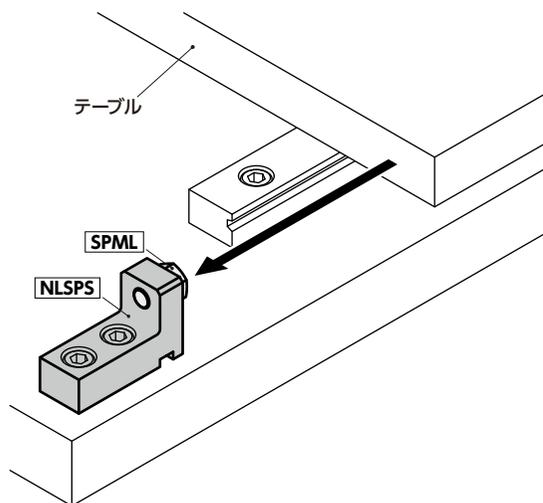

● 関連商品

ステンレス製のストップパボルトがありません。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSPS-03



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	------------------