

● 材質・仕上げ



		NLSPU
本体		S25C 四三酸化鉄皮膜 (黒)
六角穴付きボルト		SCM435 四三酸化鉄皮膜 (黒)
ウレタン [NSBU]	ウレタン	ウレタン (黒) 硬度ショア A90
	六角穴付き低頭ボルト	S45C 三価クロメート処理
	カラー	SUS304

● ウレタン [NSBU] を組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。

● ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。

● 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。


● 用途

金属同士の衝撃音を緩和
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

単位: mm

品番	W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	D	六角穴付きボルト	質量 (g)
NLSPU-01	14	23	15.5	2	8	10	4	5	16	15	38	5.5	M5×12	55.9
NLSPU-02	16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	6.6	M6×12	87.1

● 使用例

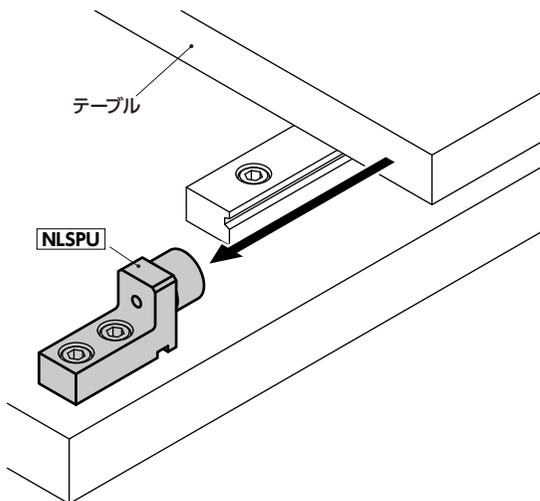

● 関連商品

交換用のウレタン [NSBU] があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSPU-01



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	-----------------	---------------	---------------	------------------