

● 材質・仕上げ



	<b>SPMJ</b>
本体	SUS420J2、全体焼入れ(硬度54HRC以上)・端面研磨


- ストップボルト **SSBS-B** ストップスクリュー **SANS-B** の受け側として使用してください。
- SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。

単位: mm

品番	M(並目)		L3	L1	L	B	C(約)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						
<b>SPMJ-M5</b>	M5	0.8	10.5	3.5	7	8	9.2	2.3
<b>SPMJ-M6</b>	M6	1	12	4	8	10	11.5	4
<b>SPMJ-M8</b>	M8	1.25	15	5	10	13	15	8.7
<b>SPMJ-M10</b>	M10	1.5	20	6	14	17	19.6	18.3
<b>SPMJ-M12</b>	M12	1.75	23	7	16	19	21.9	28.1

● 使用例

ストップスクリュー **SANS-B** と組み合わせて。

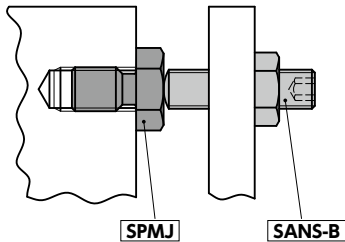

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SPMJ-M10**



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	---------------	------------------