

● 材質・仕上げ



SPML

本体 SUS316L・端面研磨


- ストップボルト **SSBS-B** ストップスクリュー **SANS-B** の受け側として使用してください。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。

単位：mm

| 品番 | M(並目) | | L3 | L1 | L | B | C(約) | 質量(g) |
|-----------------|-------|------|------|-----|----|----|------|-------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | |
| SPML-M5 | M5 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 7 | 8 | 9.2 | 2.4 |
| SPML-M6 | M6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11.5 | 4.1 |
| SPML-M8 | M8 | 1.25 | 15 | 5 | 10 | 13 | 15 | 8.9 |
| SPML-M10 | M10 | 1.5 | 20 | 6 | 14 | 17 | 19.6 | 18.7 |
| SPML-M12 | M12 | 1.75 | 23 | 7 | 16 | 19 | 21.9 | 28.8 |

● 使用例

ストップスクリュー **SANS-B** と組み合わせて。

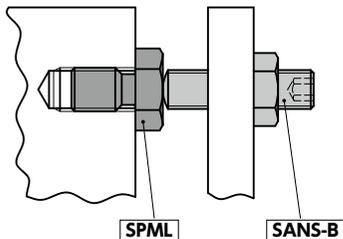

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPML-M10



クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応可・別料金